


E10970



コネクタ(ソケット)

ADOAF032VAS0010E03

廃止品 - 参考資料

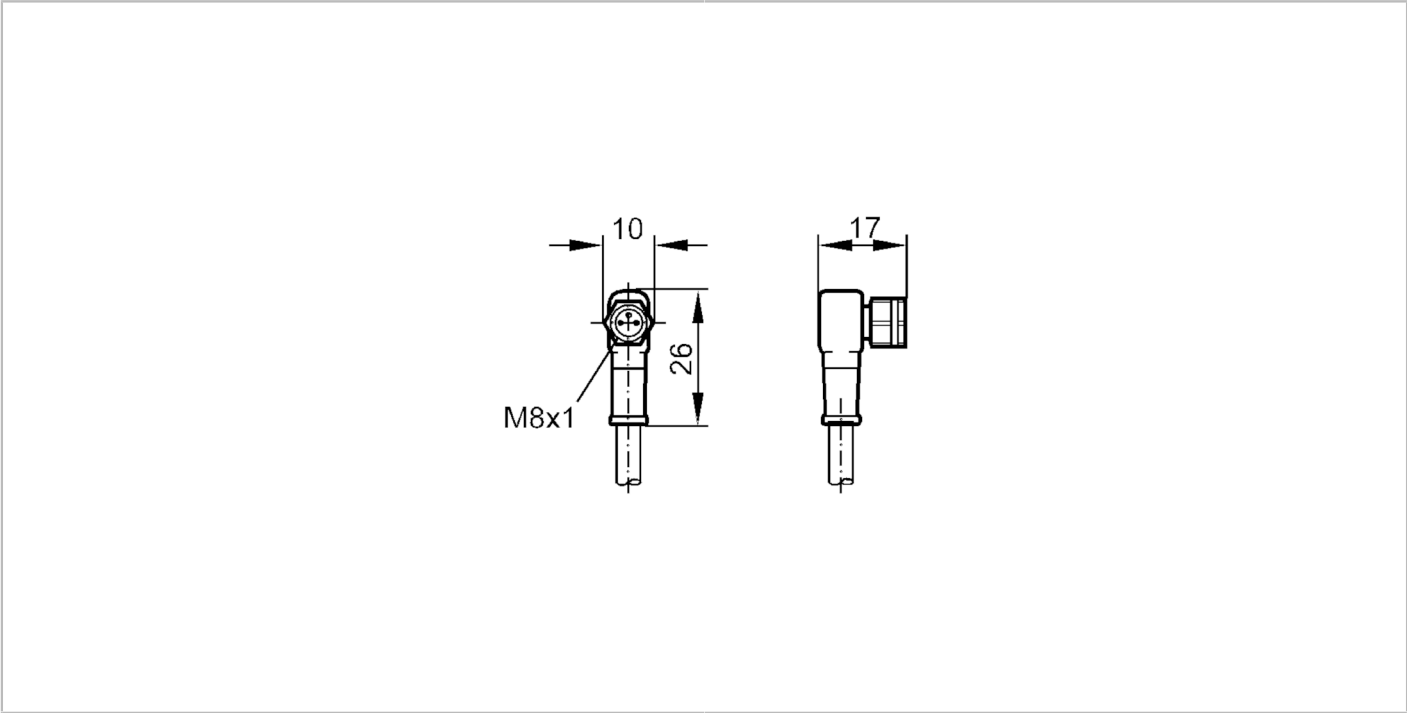

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
出力		
電気仕様		PNP
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
材質		TPU 透明
外装材質		TPU, 透明
ロックリング材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個

E10970



コネクタ(ソケット)

ADOAF032VAS0010E03

電気接続

ケーブル: 10 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm²

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 透明, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L)



接続



BN = 芯線色 : 茶
BK = 黒
BU = 青