


E10972



中間ケーブルバルブプラグ付き

AVDAB031--S0002A03

廃止品 - 参考資料

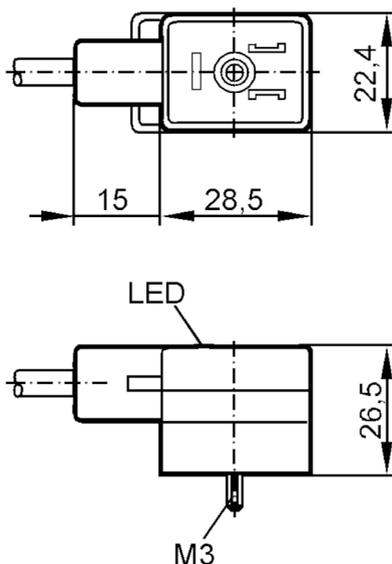

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	AC/DC < 24
過電圧保護	有, (VDR)

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-25~90
保護構造	IP 67

機械的仕様

外形寸法 [mm]	26.5 x 22.4 x 43.5
材質	塩化ビニール (PVC)
外装材質	塩化ビニール (PVC)
ロックリング材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)

備考

梱包数	1 個
-----	-----

E10972



中間ケーブルバルブプラグ付き

AVDAB031--S0002A03

電気接続


ケーブル: 2 m, PUR / PVC, 3 x 0.5 mm²

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type B 産業用, L型, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L)



接続

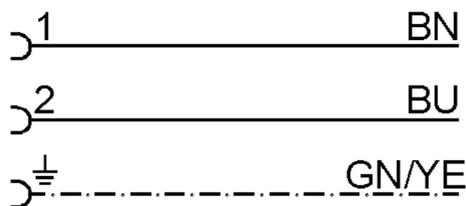

芯線色:
BN = 茶
BU = 青
GN/YE = 緑 / 黄