


E10974




コネクタ(ソケット)
ADOGF030MSS0008B03

廃止品 - 参考資料

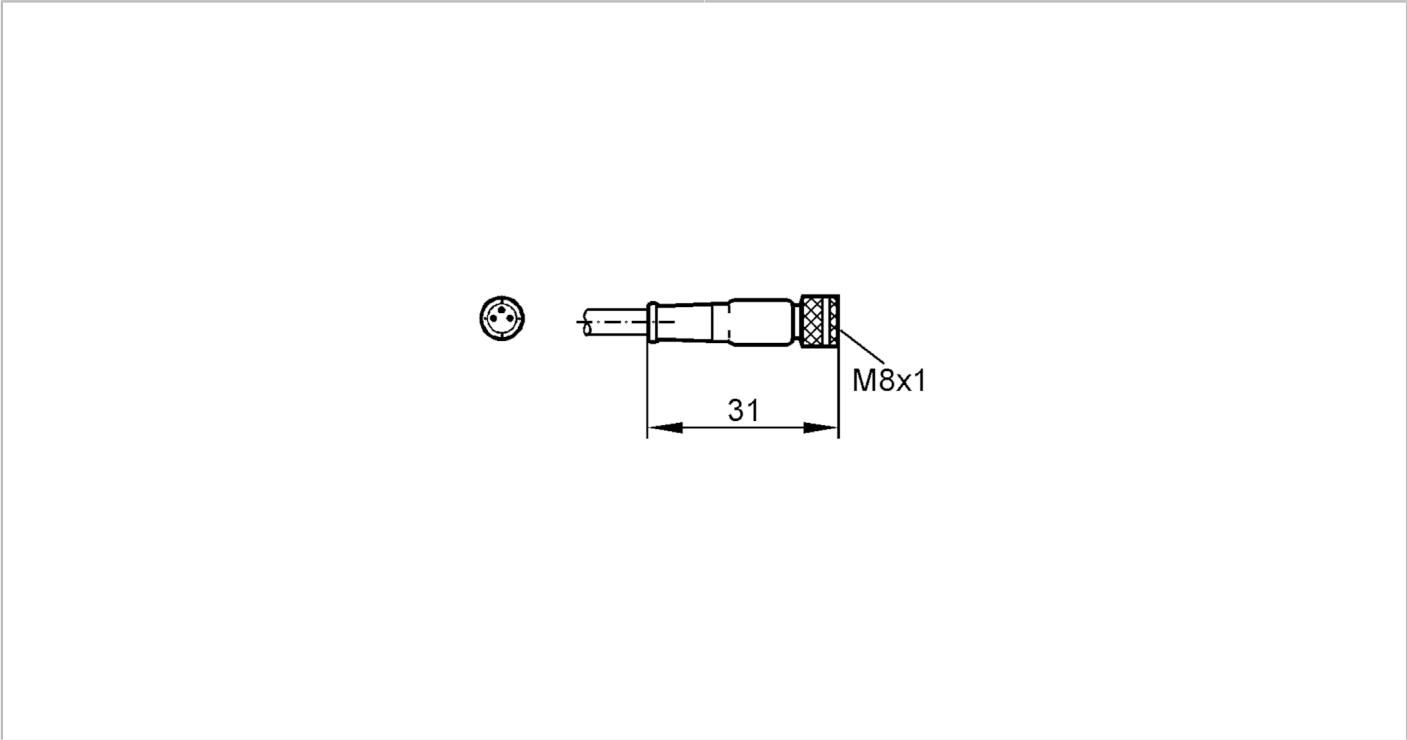

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[M]	AC < 60 / DC < 75
保護クラス		III
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
材質		TPU
外装材質		TPU
ロッキング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 8 m, PUR, オレンジ色, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm²		
電気接続 - ソケット		

コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

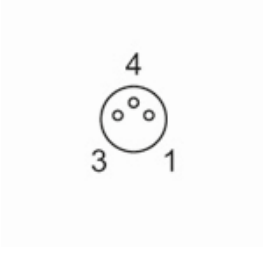


E10974



コネクタ(ソケット)
ADOGF030MSS0008B03

接続

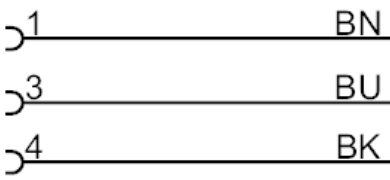

BN =	芯線色：
BK =	茶
BU =	黒
	青