



E10975

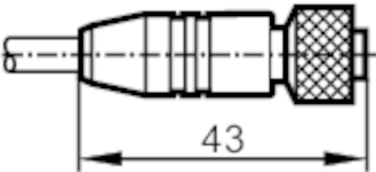

コネクタ(ソケット)
ADOGH080MSS0002A06

廃止品 - 参考資料

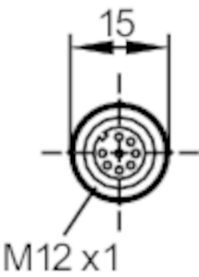

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 30 / DC < 36
最大負荷電流 (合計)	[A]	3
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 43
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E10975



コネクタ(ソケット)


ADOGH080MSS0002A06

電気接続


ケーブル: 2 m, PUR / PVC, 黒, Ø 6 mm, 6 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

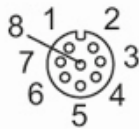

接続

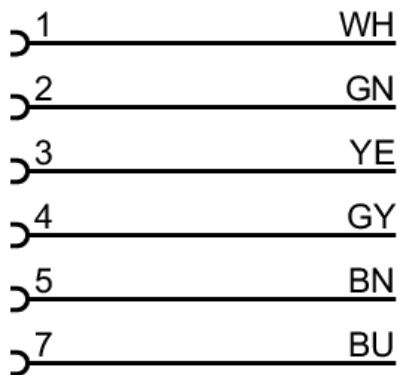

芯線色 :
BN = 茶
BU = 青
GN = 緑
GY = 灰
WH = 白
YE = 黄色