


E10978



コネクタ(ソケット)

ADOAH080MSS0002A06

廃止品 - 参考資料

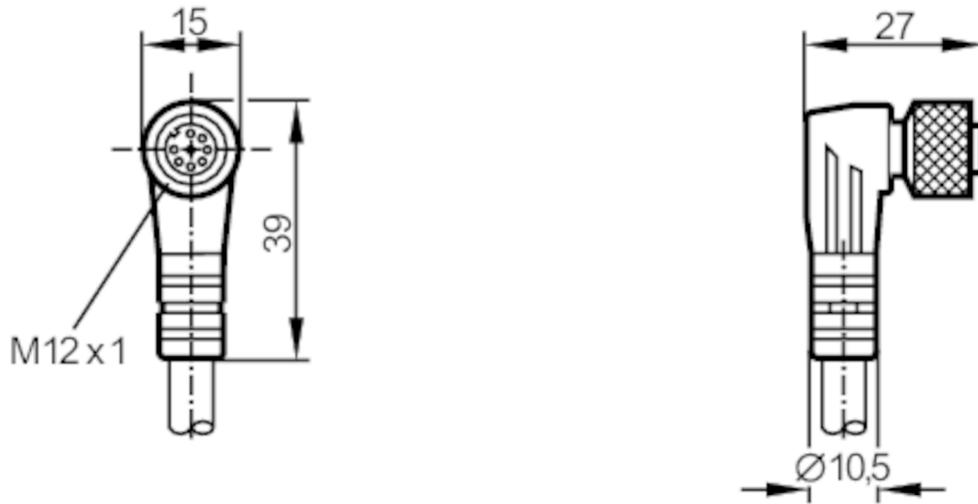

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [M] AC < 30 / DC < 36

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -25~90

保護構造 IP 67

機械的仕様

材質 TPU

外装材質 TPU

ロックリング材質 真鍮, ニッケルメッキ

備考


梱包数 1 個

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR / PVC, 黒, 6 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

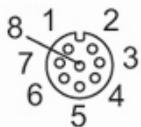


E10978



コネクタ(ソケット)

ADOAH080MSS0002A06

接続

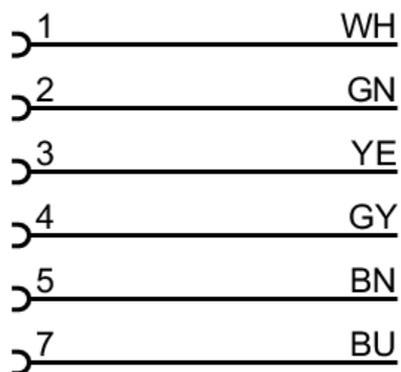

BN =	芯線色：	茶
BU =		青
GN =		緑
GY =		灰
WH =		白
YE =		黄色