


E10979



コネクタ(ソケット)
ADOAH080MSS0005A06

廃止品 - 参考資料

代替品: E10980
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

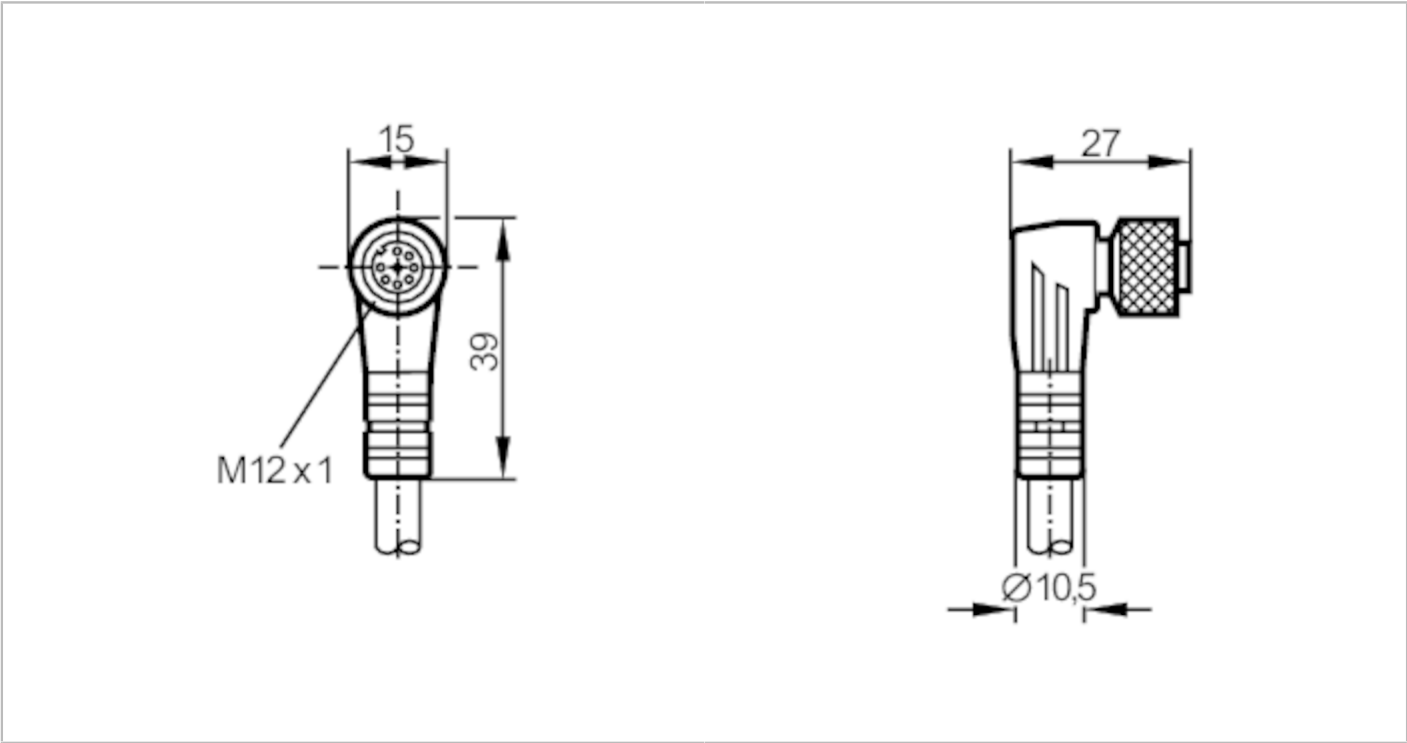

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 30 / DC < 36
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E10979



コネクタ(ソケット)


ADOAH080MSS0005A06

電気接続

ケーブル: 5 m, PUR / PVC, 黒, 6 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

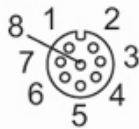

接続

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	芯線色:
BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GY =	灰
WH =	白
YE =	黄色