


E10980



コネクタ(ソケット)
ADOAH080MSS0010A06

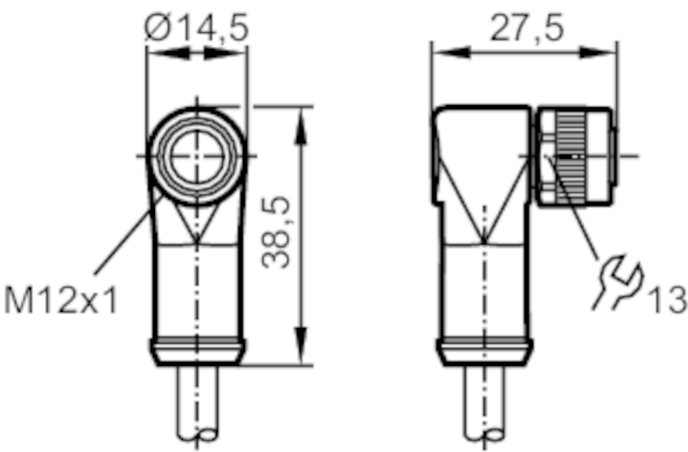

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 60
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~85
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	479
外形寸法	[mm]	38.5 x 14.5 x 27.5
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E10980



コネクタ(ソケット)


ADOAH080MSS0010A06

電気接続


ケーブル: 10 m, PUR, 黒, 6 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ

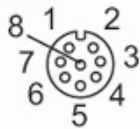

接続

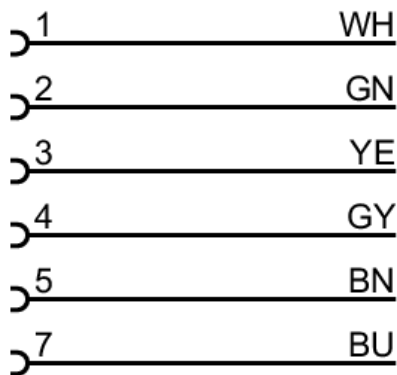

芯線色 :
BN = 茶
BU = 青
GN = 緑
GY = 灰
WH = 白
YE = 黄色