


# E10981



ソケット 芯線接続可能

SDOGA030PLSFKPG

廃止品 - 参考資料

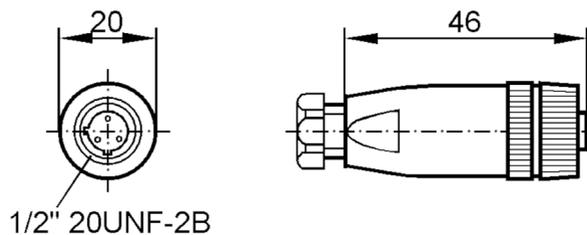

## 電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V] DC 10~55

## 使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -40~85

保護構造 IP 67

## 機械的仕様

外形寸法 [mm] 20 x 20 x 46

材質 PA

外装材質 PA

ロックリング材質 真鍮, ニッケルメッキ

## 備考

梱包数 1 個

## 電気接続

端子: ~0.75 mm<sup>2</sup>, ケーブルグランド: PG 11

## 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x 1/2", ストレート, コーディング: C, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



# E10981



ソケット 芯線接続可能

SDOGA030PLSFKPG

## 接続

