

E10982




中間ケーブル

VDOGH040MSS00,6H04STAH040MSS

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC026
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

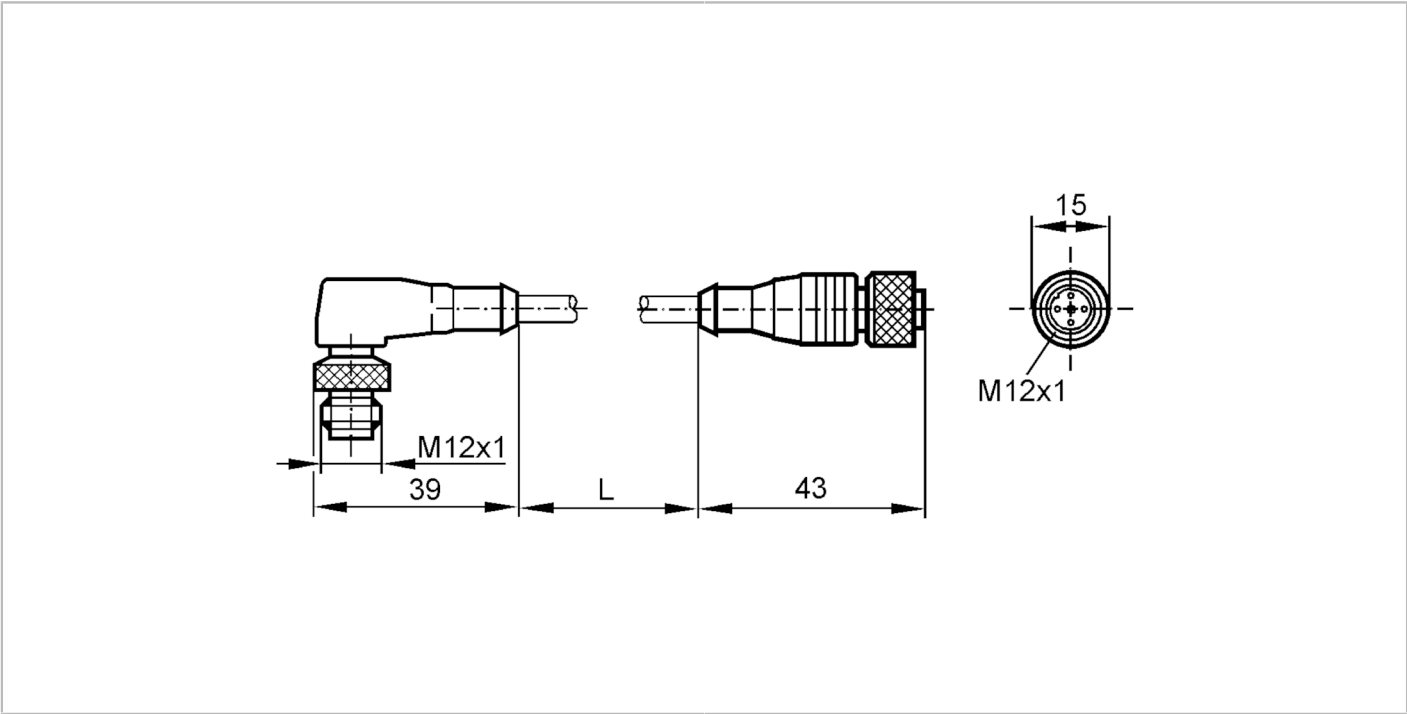

アプリケーション

特長 ハロゲンフリー

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V] DC 10～30

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -25～90

保護構造 IP 67

機械的仕様

材質 PUR

外装材質 PUR

ロックリング材質 真鍮, ニッケルメッキ

備考

梱包数 1 個

電気接続・プラグ

コネクタ式: 1 × M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質, コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



E10982




中間ケーブル

VDOGH040MSS00,6H04STAH040MSS

電気接続

ケーブル: 0.6 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.7 mm, 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm)

接続

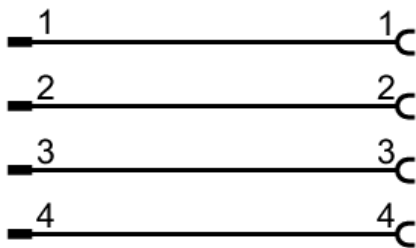

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

