

E10986




中間ケーブル

VDOGF030MSS0001H03STGH030MSS

廃止品 - 参考資料

代替品: E11378

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

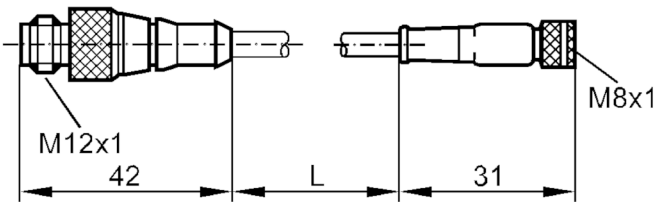

アプリケーション

特長

ハロゲンフリー

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

DC 10～30

保護クラス

III

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-25～90

保護構造

IP 67

機械的仕様

材質

TPU

外装材質

TPU

ロックリング材質

真鍮, ニッケルメッキ

備考

梱包数

1 個

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



E10986



中間ケーブル

VDOGF030MSS0001H03STGH030MSS

電気接続

ケーブル: 1 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.3 mm, 3 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

