

E10996




中間ケーブルバルブプラグ付き

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

廃止品 - 参考資料

代替品: E11422

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

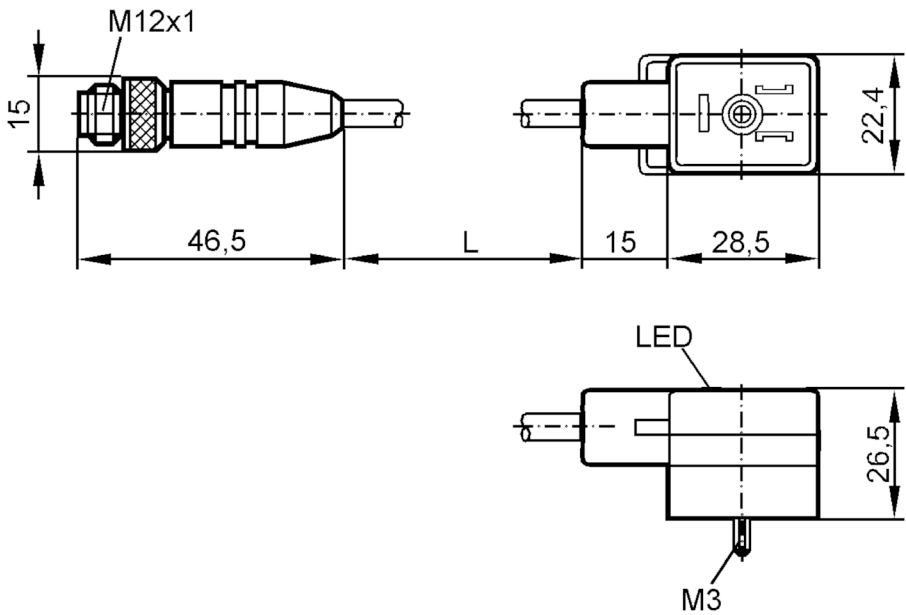

アプリケーション

特長

ハロゲンフリー

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

AC/DC < 24

過電圧保護

有, (VDR)

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-25~90

保護構造

IP 67

機械的仕様

外形寸法

[mm]

15 x 15 x 46.5

材質

TPU

外装材質

TPU

ロックリング材質

真鍮, ニッケルメッキ

ディスプレイ / パーツ

表示

スイッチング状態

1 x LED, 黄色

アクセサリ

付属品

ねじ

ラベル

備考

梱包数

1 個

中間ケーブルバルブプラグ付き

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



電気接続

ケーブル: 0.6 m, PUR, ハロゲンフリー, 3 x 0.5 mm²

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type B 産業用, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

