


E10007



コネクタ(ソケット)
ADOAH042ZDS0002E03

廃止品 - 参考資料

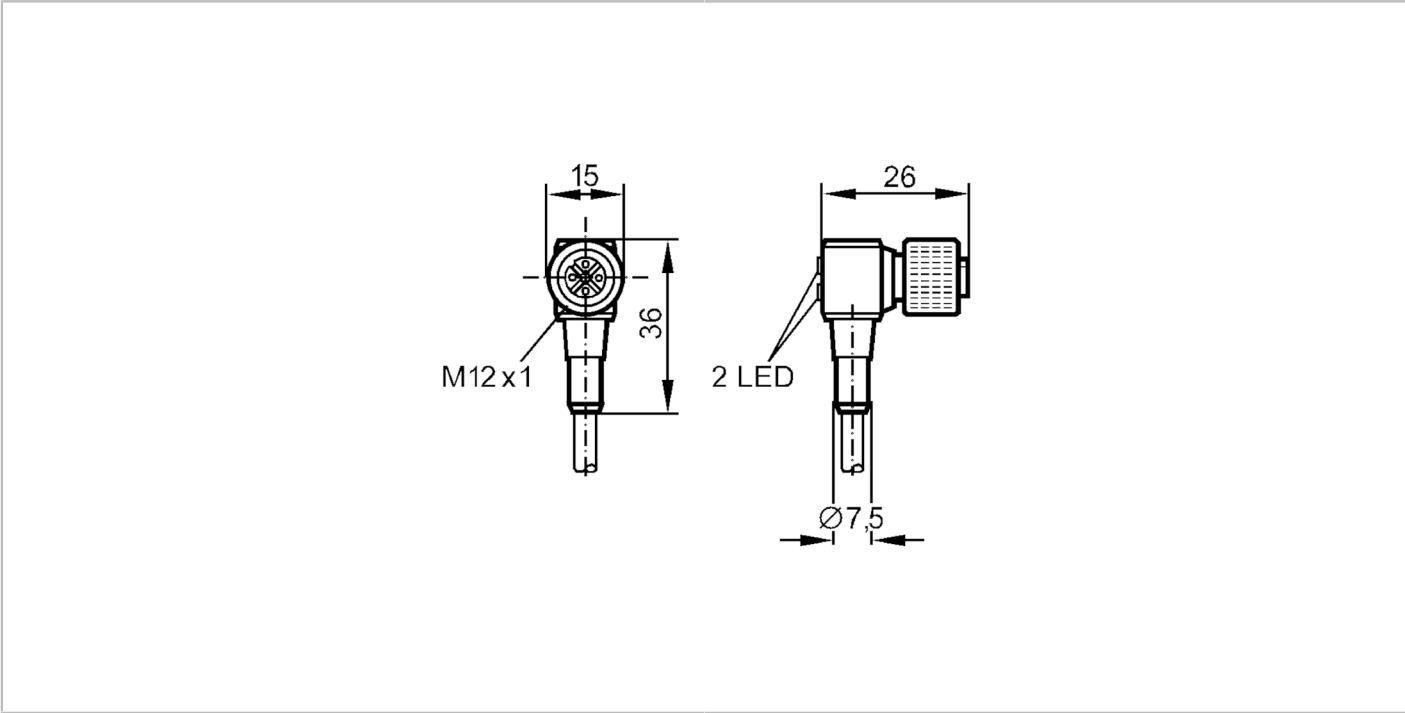

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
出力		
電気仕様		NPN
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	36 x 15 x 26
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個

E10007



コネクタ(ソケット)

ADOAH042ZDS0002E03

電気接続


ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 黒, $\varnothing 4.5$ mm, 3×0.34 mm² ($182 \times \varnothing 0.05$ mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ



接続

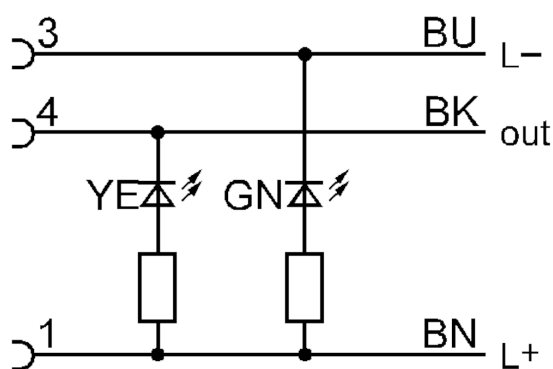

BN =
BK =
BU =

芯線色：
茶
黑
青