


E10012



ソケット 芯線接続可能
SDOAH040PLSFKPG

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC811
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

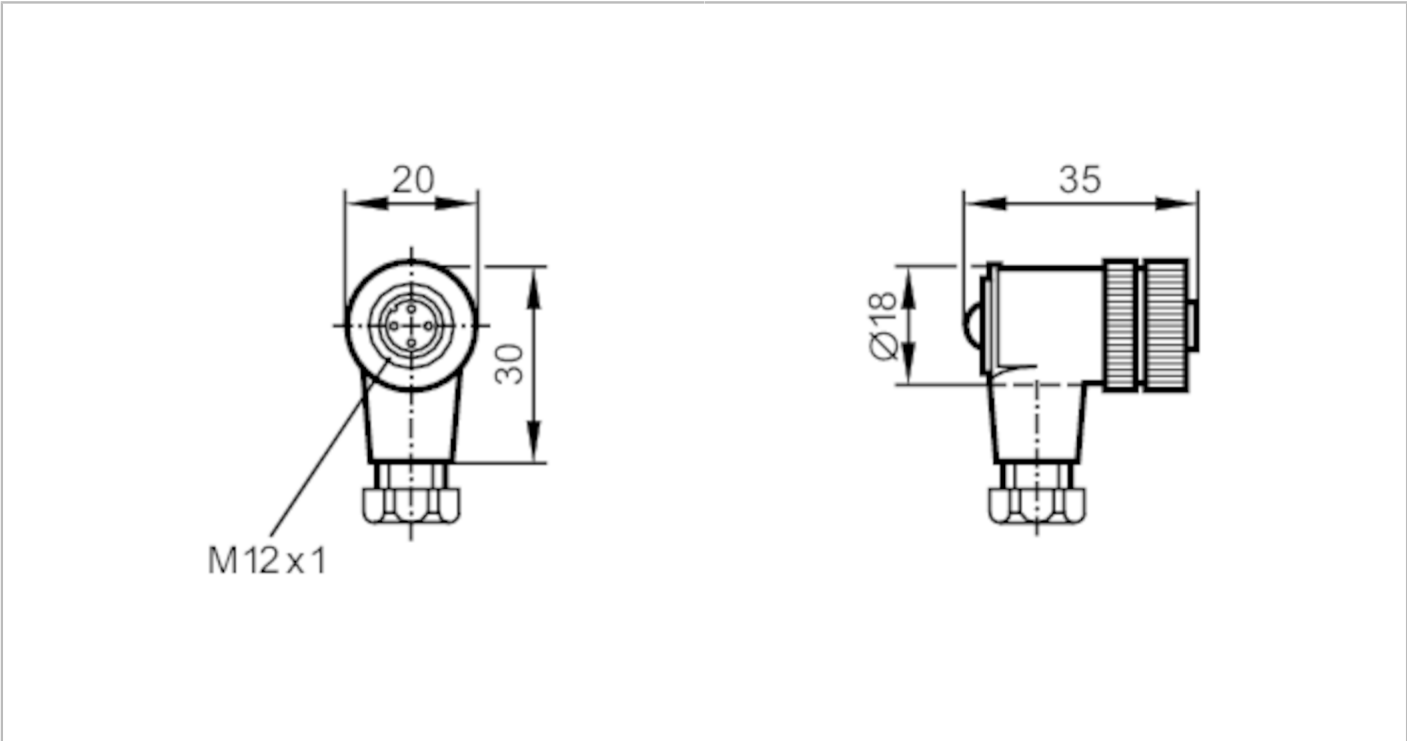

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～55
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～85
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	35 x 20 x 30
材質		PBT
外装材質		PBT
ロックリング材質		PA
備考		
梱包数		1 個

E10012



ソケット 芯線接続可能

SDOAH040PLSFKPG

電気接続

ネジ端子: $\sim 0.75 \text{ mm}^2$, ケーブル外被: $\varnothing 4 \sim 6 \text{ mm}$

電気接続 - ソケット

コネクタ式: $1 \times \text{M12}$, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PBT, 締結部: PA



接続

