


E10058



バルブコネクタ

VALVE PLUG TYPE A

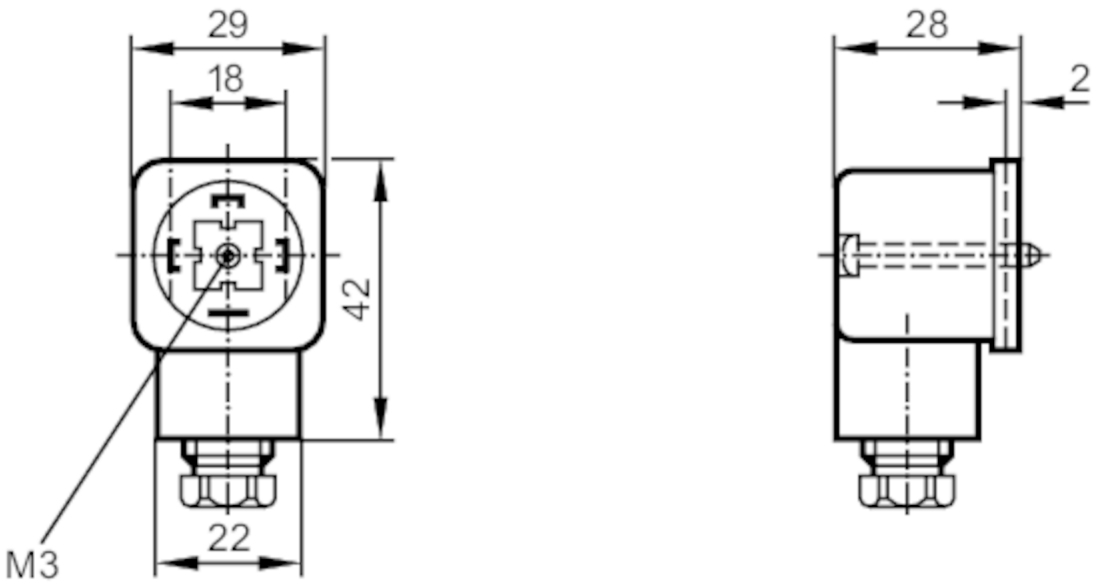

アプリケーション		
特長		シリコンフリー
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 45 / DC < 70
最大負荷電流 (合計)	[A]	16
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～125
保護構造		IP 65
機械的仕様		
重量	[g]	28
外形寸法	[mm]	42 x 29 x 28
材質		PA
外装材質		PA
備考		
梱包数		1 個

E10058



バルブコネクタ


VALVE PLUG TYPE A

電気接続

端子: $\sim 1.5 \text{ mm}^2$, ケーブル外被: $\varnothing 6 \sim 8 \text{ mm}$

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x バルブ プラグタイプA DIN, L型, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA

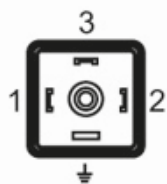

接続

