


E10059




ソケット 芯線接続可能

SDOAC030--SFKPG

廃止品 - 参考資料

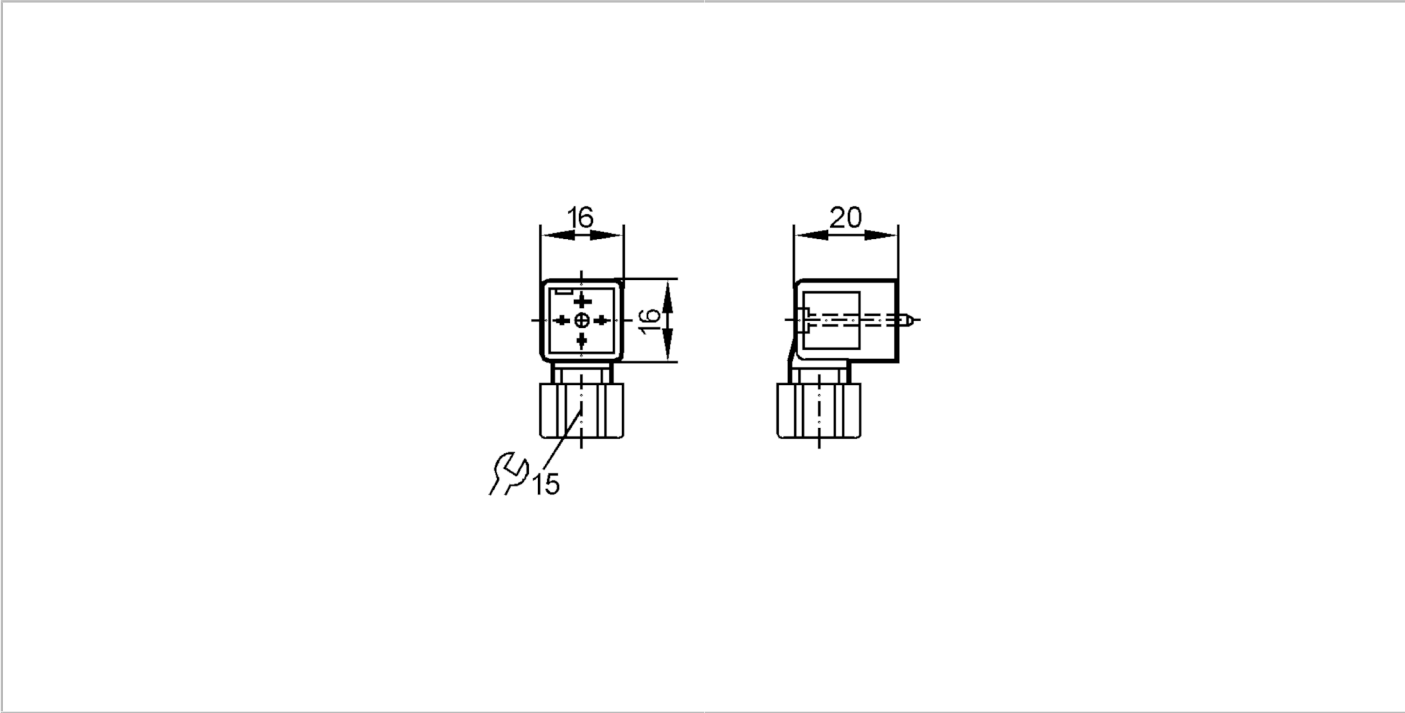

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 250
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 65
機械的仕様		
材質		PA
外装材質		PA
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
端子: ~0.75 mm², ケーブル外被: Ø ~6.5 mm		
電気接続 - ソケット		
コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type C, L型, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA		

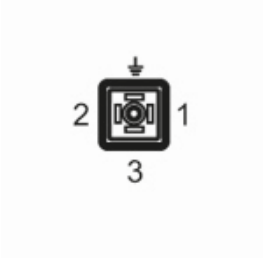

E10059



ソケット 芯線接続可能
SDOAC030--SFKPG

接続

