


E10083



ソケット 芯線接続可能
SDOAT052--SFKPG

廃止品 - 参考資料

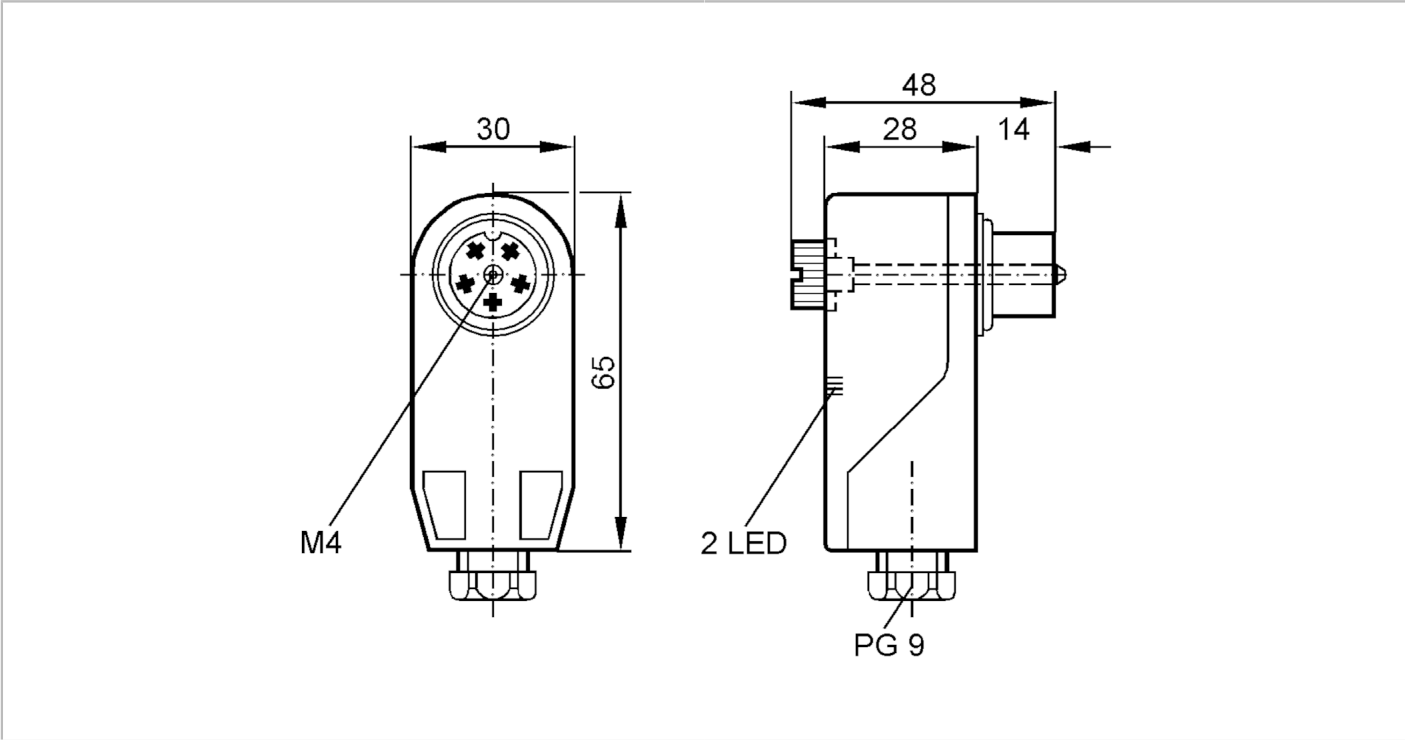

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
出力		
電気仕様		PNP
使用環境条件		
使用周囲温度	[℃]	-30～80
保護構造		IP 65
機械的仕様		
重量	[g]	63.2
外形寸法	[mm]	48 x 30 x 65
材質		PA
外装材質		PA
ロックリング材質		PA
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個

E10083



ソケット 芯線接続可能

SDOAT052--SFKPG

電気接続

端子: $\sim 1.5 \text{ mm}^2$, ケーブルグランド: PG 9

電気接続 - ソケット

コネクタ式: $1 \times \varnothing 28 \text{ mm}$, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA, 締結部: PA



接続

