


E10090



ソケット 芯線接続可能
SDOAH042PLSFKPG

廃止品 - 参考資料

代替品: E11510
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

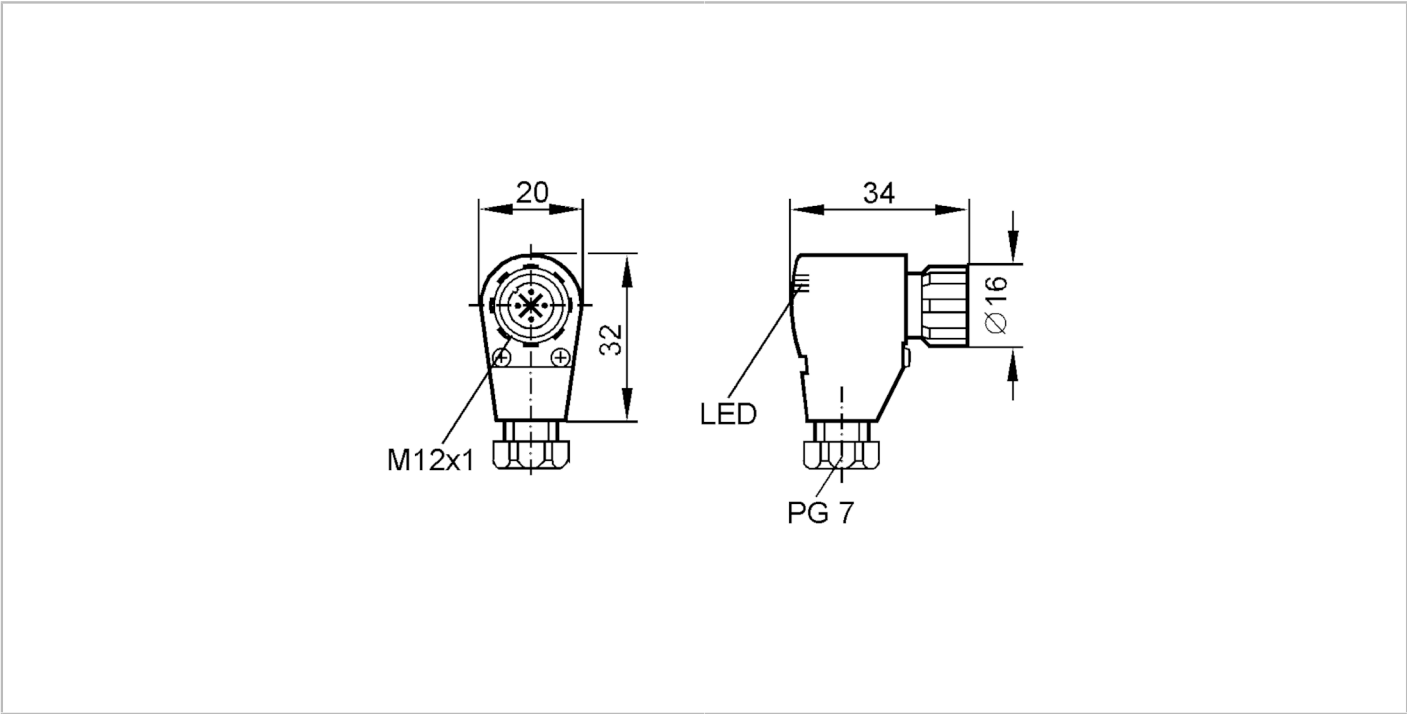

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
出力		
電気仕様		PNP
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-30～80
保護構造		IP 65
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	20 x 34 x 32
材質		PA
外装材質		PA
ロックリング材質		PA
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個

E10090



ソケット 芯線接続可能

SDOAH042PLSFKPG

電気接続

端子: $\sim 0.5 \text{ mm}^2$, ケーブルグランド: PG 7

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, 締結部: PA



接続

