


E10095



ソケット 芯線接続可能
SDOAH042ZDSFKPG

廃止品 - 参考資料

代替品: E11510
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

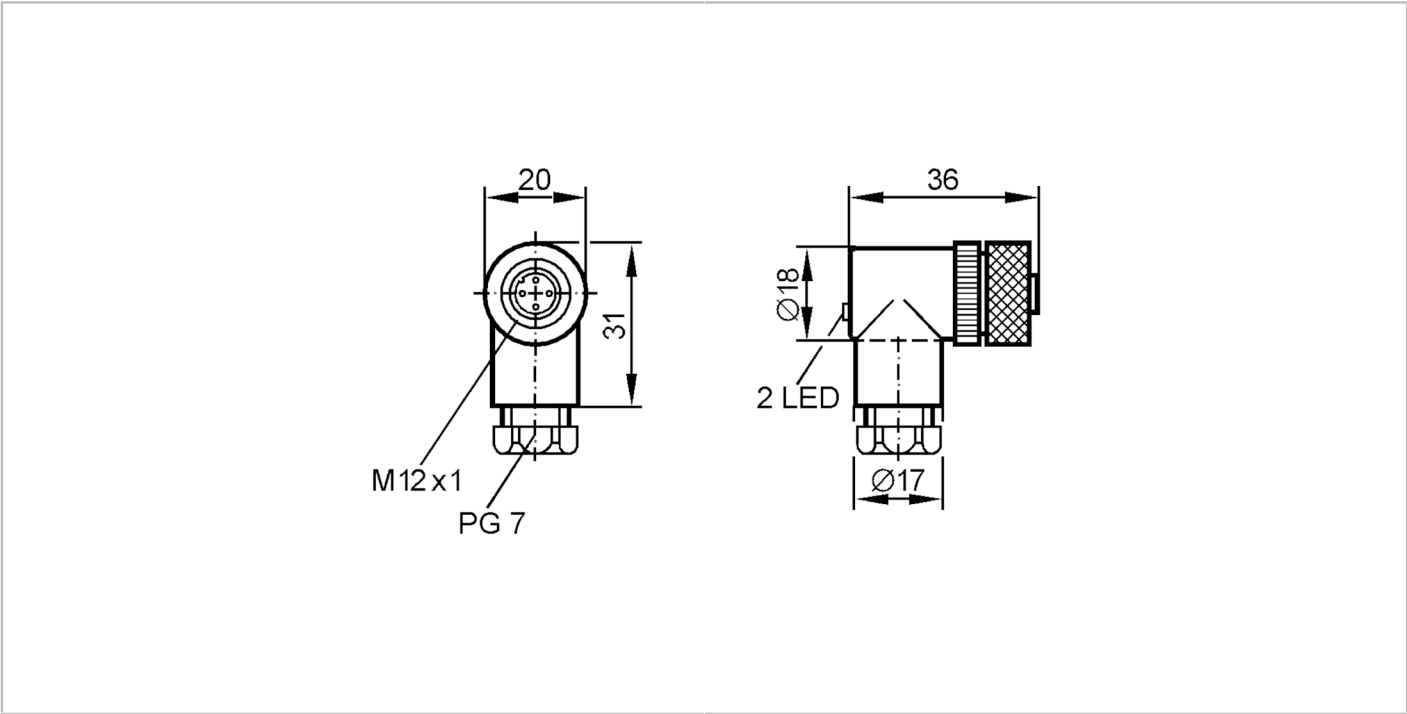

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
出力		
電気仕様		NPN
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	36 x 20 x 31
材質		PA
外装材質		PA
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個

E10095



ソケット 芯線接続可能

SDOAH042ZDSFKPG

電気接続

端子: $\sim 0.75 \text{ mm}^2$, ケーブルグランド: PG 7

電気接続 - ソケット

コネクタ式: $1 \times \text{M12}$, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ



接続

