



廃止品 - 参考資料

No scale drawing available

アプリケーション

特長	金メッキ接点
----	--------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 600
----------	-----	-------------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-20～100
--------	------	---------

保護構造	IP 68
------	-------

機械的仕様

重量	[g]	45.36
----	-----	-------

コネクタ、コネクタ径、ねじ径、 取付ねじ	1/2" NPT
-------------------------	----------

材質	アルミニウム (アルマイト処理)
----	------------------

外装材質	アルミニウム, (アルマイト処理)
------	-------------------

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

, 塩化ビニール (PVC), 3 x 1.5 mm² / AWG 16

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x 7/8", ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: アルミニウム, (アルマイト処理), コンタクト: 金メッキ




E10103



組付け用プラグ

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

接続

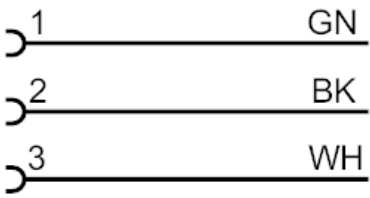

BK =	芯線色：
GN =	黒
WH =	緑
	白