


E10108



ソケット 芯線接続可能
SDOAH040PLSFKPG

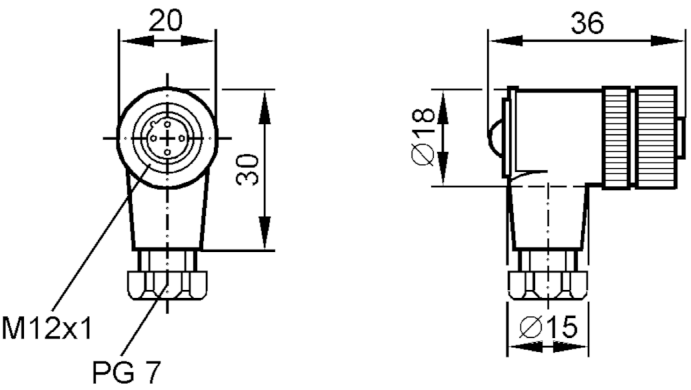

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～85
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	15.2
外形寸法	[mm]	36 x 20 x 30
材質		PBT
外装材質		PBT
ロックリング材質		PA
備考		
梱包数		1 個

E10108



ソケット 芯線接続可能

SDOAH040PLSFKPG

電気接続

ネジ端子: $\sim 0.5 \text{ mm}^2$, ケーブルグランド: PG 7

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: B, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PBT, 締結部: PA



接続

