



E10136

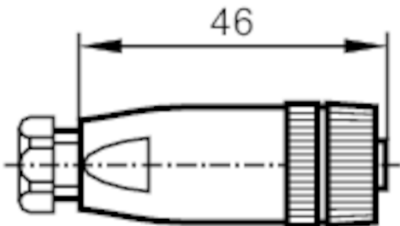

ソケット 芯線接続可能
SDOGH042PLSFKPG

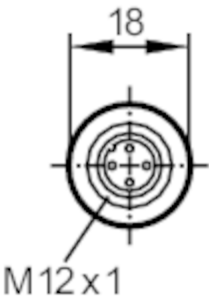

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
出力		
電気仕様		PNP
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～85
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	14
外形寸法	[mm]	18 x 18 x 46
材質		PA
外装材質		PA
ロックリング材質		PA
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個

E10136



ソケット 芯線接続可能

SDOGH042PLSFKPG

電気接続

ネジ端子: $\sim 0.75 \text{ mm}^2$, ケーブル外被: $\varnothing 4 \sim 6 \text{ mm}$

電気接続 - ソケット

コネクタ式: $1 \times \text{M12}$, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, 締結部: PA



接続

