


E10137



ソケット 芯線接続可能
SDOGJ040PLSFKPG

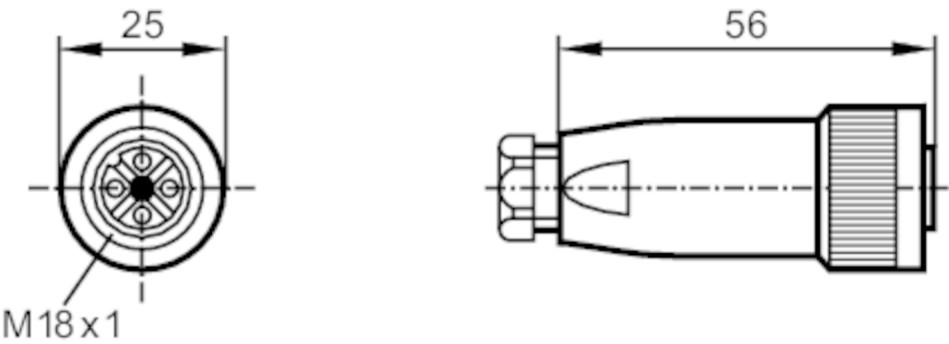

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 250
最大負荷電流 (合計)	[A]	4, (~40 °C)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40~85
保護構造		IP 65
機械的仕様		
重量	[g]	26.6
外形寸法	[mm]	25 x 25 x 56
材質		PA
外装材質		PA
ロックリング材質		ULTRAMID
備考		
梱包数		1 個

E10137



ソケット 芯線接続可能

SDOGJ040PLSFKPG

電気接続

端子: $\sim 0.75 \text{ mm}^2$, ケーブル外被: $\varnothing 6\sim 8 \text{ mm}$

電気接続 - ソケット

コネクタ式: $1 \times \text{M18}$, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, 締結部: ULTRAMID



接続

