

E10141




コネクタ(ソケット)

ADOAH040MSS0002A03

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC004
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

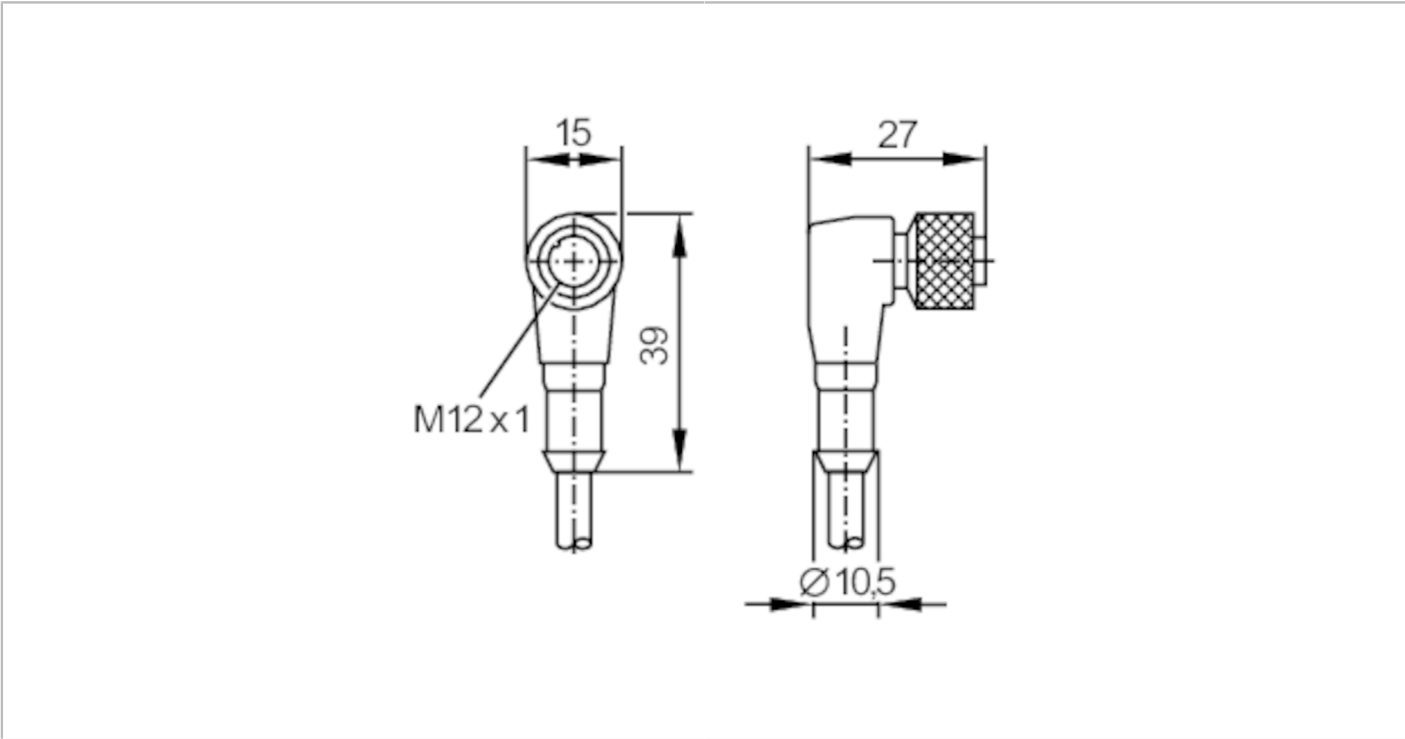

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	27 x 15 x 39
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E10141



コネクタ(ソケット)

ADOAH040MSS0002A03

電気接続


ケーブル: 2 m, PUR / PVC, オレンジ色, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



接続

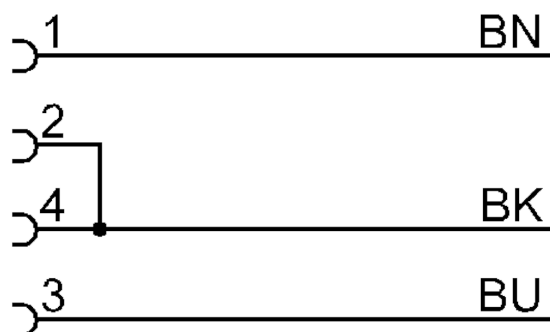

BN =
BK =
BU =

芯線色:
茶
黒
青