


E10150



コネクタ(ソケット)

ADOAH042ZDS0002A03

廃止品 - 参考資料

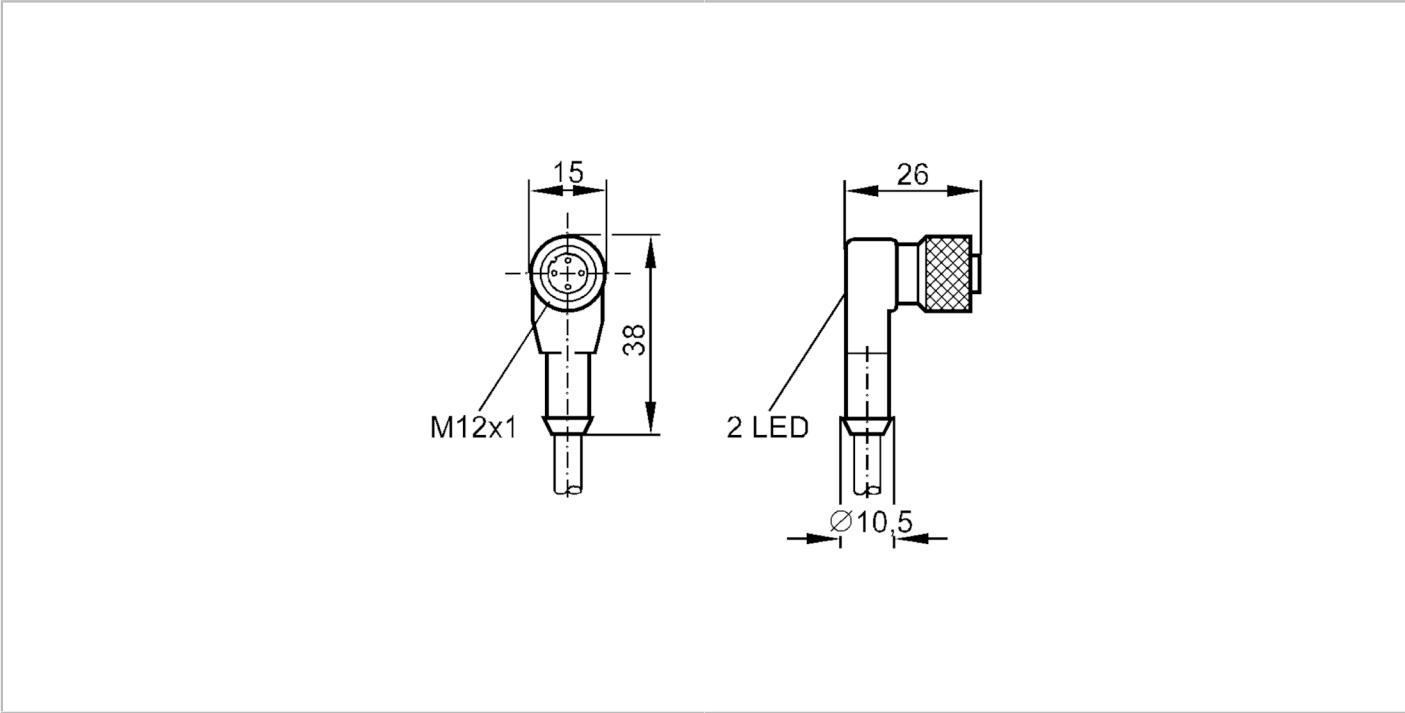

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
出力		
電気仕様		PNP
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-30～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	26 x 15 x 38
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個

E10150



コネクタ(ソケット)

ADOAH042ZDS0002A03

電気接続


ケーブル: 2 m, PUR / PVC, 黒, Ø 4.5 mm, 3 x 0.34 mm²

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



接続

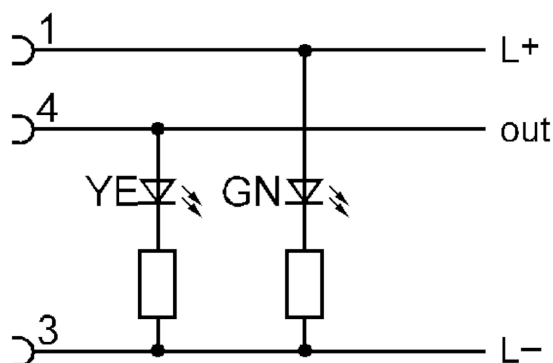

BK =
BN =
BU =

芯線色:
黒
茶
青