


# E10154



リミットプランジャ

LIMIT PLUNGERS IE

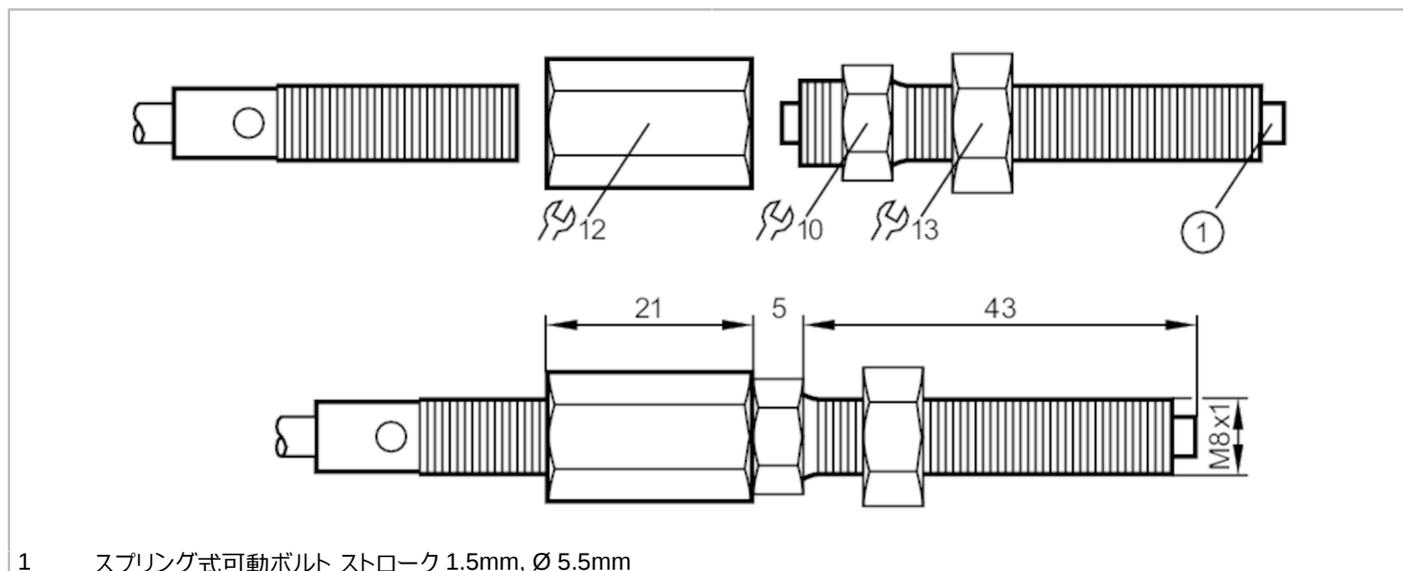

1 スプリング式可動ボルト ストローク 1.5mm,  $\varnothing$  5.5mm

アプリケーション	
仕様	適合形状, M8 x 1, Sn = 1 mm b, 2 mm b
機械的仕様	
重量	[g] 36.6
材質	リミットプランジャ: 快削鋼, プランジャ: 炭素鋼 (1.0503 / C45K) (フロント面の強化), 取付けナット: 真鍮 ニッケルメッキ
作動力	[N] 4.9~7845
備考	
梱包数	1 個