


E10155



リミットプランジャ
LIMIT PLUNGERS ITB

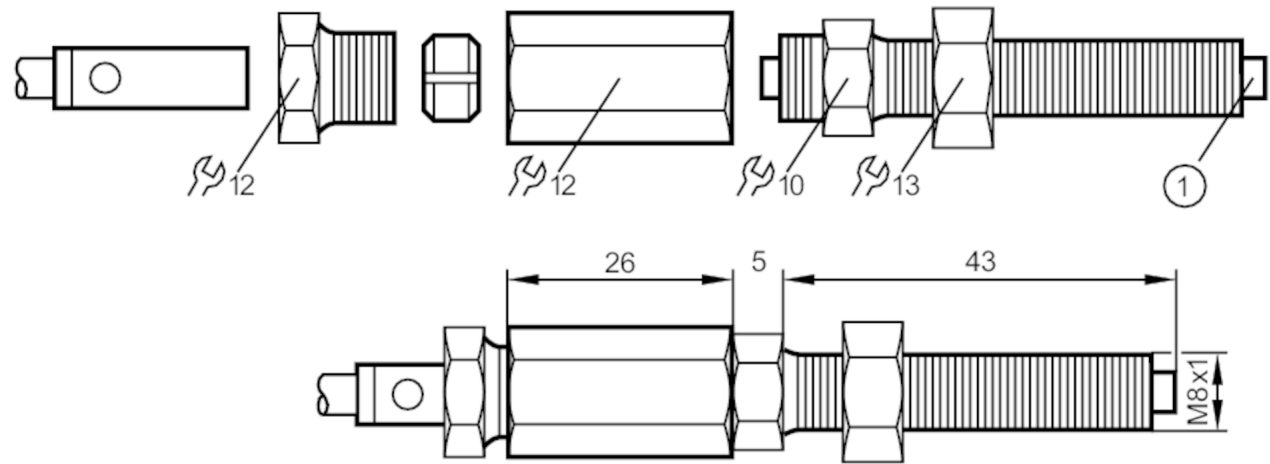

1 スプリング式可動ボルト ストローク 1.5mm, Ø 5.5mm

アプリケーション

仕様

適合形状, Ø 6,5 mm, Sn = 1mm b

機械的仕様

重量

[g]

44.4

材質

リミットプランジャ: 快削鋼, プランジャ: 炭素鋼 (1.0503 / C45K) (フロント面の強化), 取付けナット: 真鍮 ニッケルメッキ

作動力

[N]

4.9~7845

備考

梱包数

1 個