

# E10158




コネクタ(ソケット)

ADOAH042MSS0002E03

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC615

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

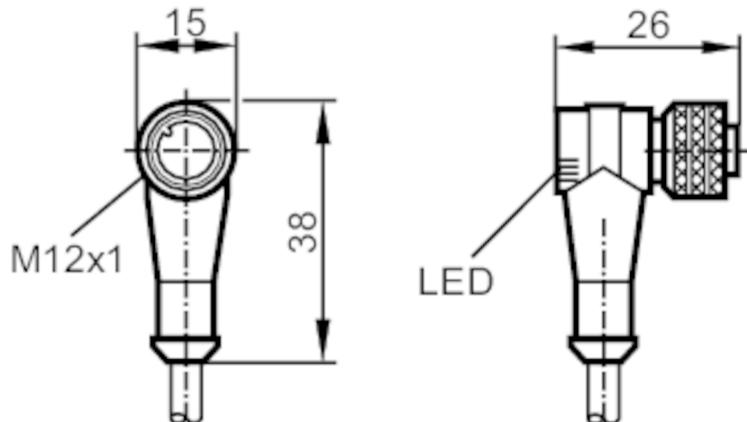

## 電気的仕様

使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30

## 出力

電気仕様 PNP

## 使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -25~80

保護構造 IP 67

## 機械的仕様

重量 [g] 65.4

外形寸法 [mm] 26 x 15 x 38

材質 TPU 透明

外装材質 TPU, 透明

ロックリング材質 真鍮, ニッケルメッキ

## ディスプレイ / パーツ

表示 スイッチング状態 1 x LED, 黄色

動作 1 x LED, 緑

## 備考

梱包数 1 個

## コネクタ(ソケット)

 
ADOAH042MSS0002E03

### 電気接続


ケーブル: 2 m, PUR, 黒, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

### 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: TPU, 透明, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm



### 接続

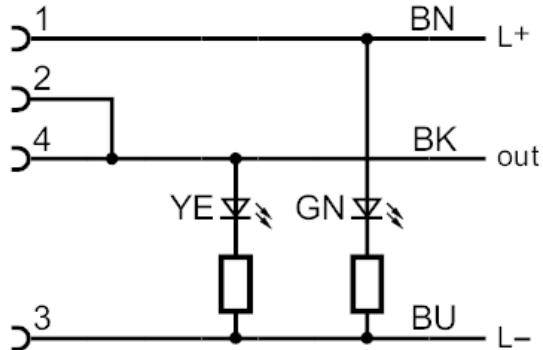

#### 芯線色:

BN = 茶  
BK = 黒  
BU = 青