


E10188



コネクタ(ソケット)
ADOAH040MSS0002A02

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC164
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

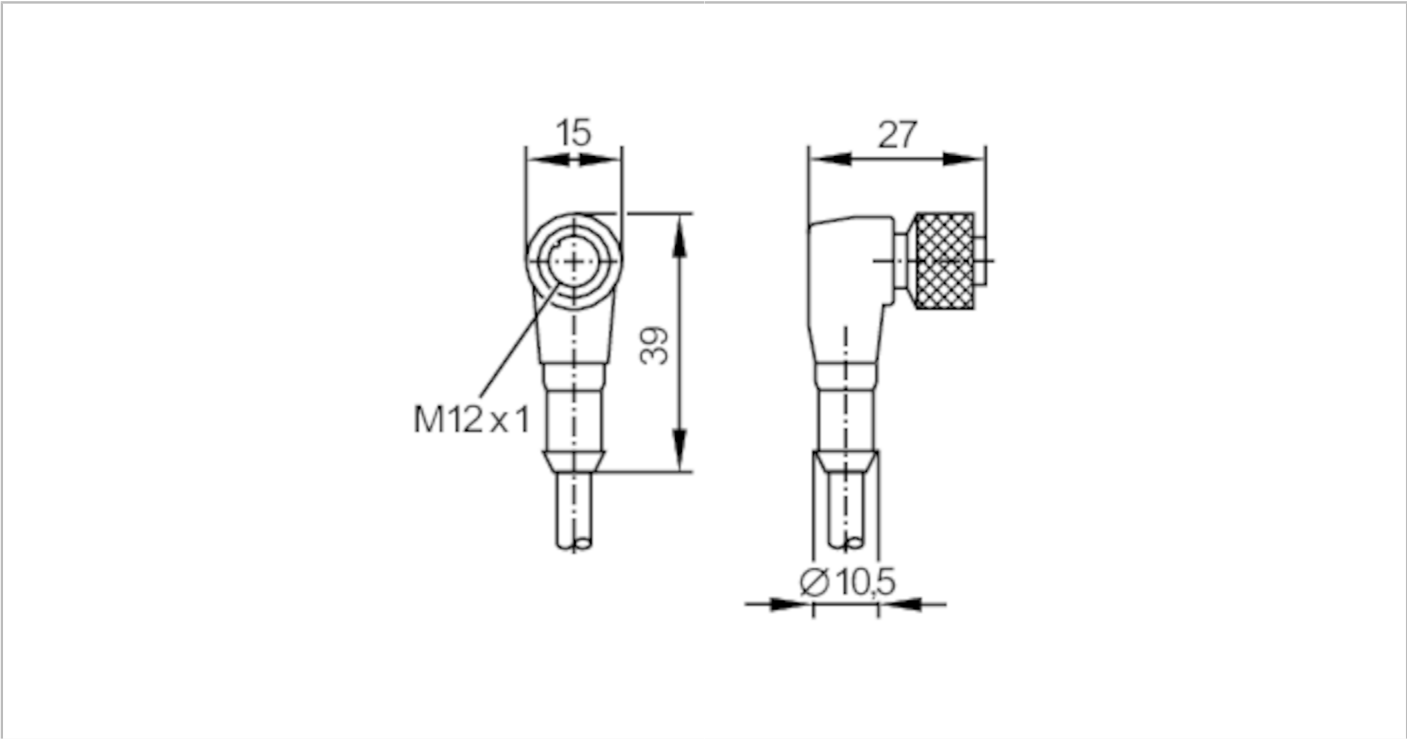

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	27 x 15 x 39
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E10188



コネクタ(ソケット)


ADOAH040MSS0002A02

電気接続


ケーブル: 2 m, PUR / PVC, オレンジ色, Ø 5 mm, 2 x 0.34 mm² (180 x Ø 0.05 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

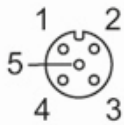

接続

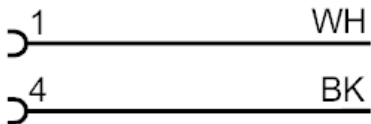

BK = 芯線色 :
WH = 黒
 白