

E10194




コネクタ(ソケット)

ADOAG030--S0002E03

廃止品 - 参考資料

代替品: E10217

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

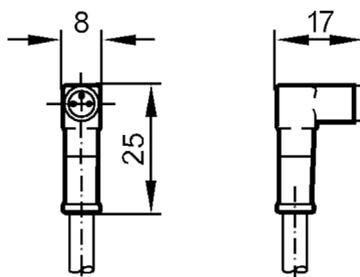

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 60
保護クラス		III

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67

機械的仕様

外形寸法	[mm]	17 x 8 x 25
材質		PUR
外装材質		PUR

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----

E10194



コネクタ(ソケット)


ADOAG030--S0002E03

電気接続

ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 黒, Ø 4.5 mm, 3 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.05 mm)

電気接続 - ソケット

 コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR



接続



BN =
BK =
BU =

芯線色:
茶
黒
青