


E10197



コネクタ(ソケット)

ADOAG030--S0005A03

廃止品 - 参考資料

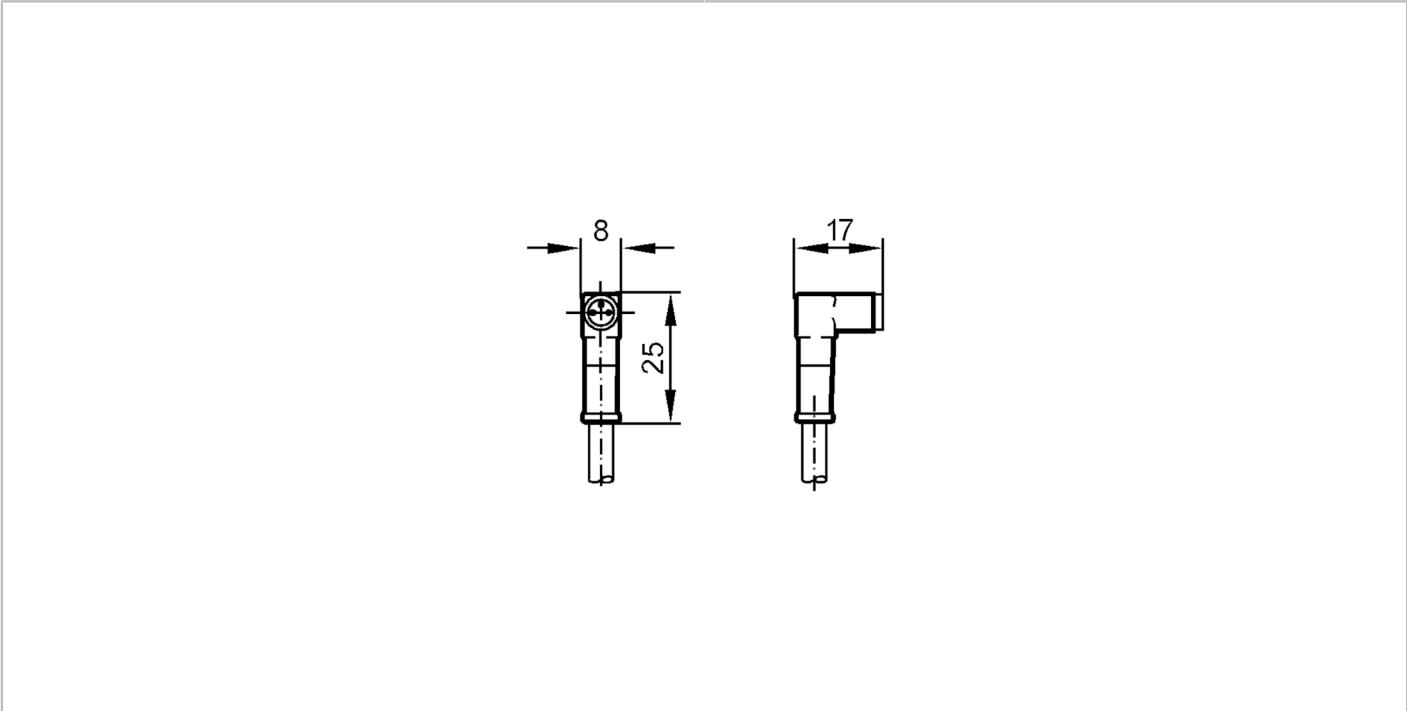

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 60
保護クラス		III


使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67

機械的仕様		
外形寸法	[mm]	17 x 8 x 25
材質		PUR
外装材質		PUR

備考		
梱包数		1 個

電氣接続		
ケーブル: 5 m, PUR / PVC, 黒, Ø 4.5 mm, 3 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.05 mm)		

電氣接続 - ソケット		
コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: スナップイン		

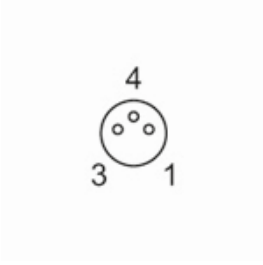


E10197



コネクタ(ソケット)

ADOAG030--S0005A03

接続

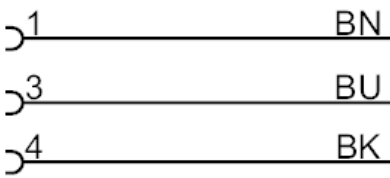

BN =
BK =
BU =

芯線色：
茶
黒
青