


E10207



コネクタ(ソケット)

ADOGG030--S0002E03

廃止品 - 参考資料

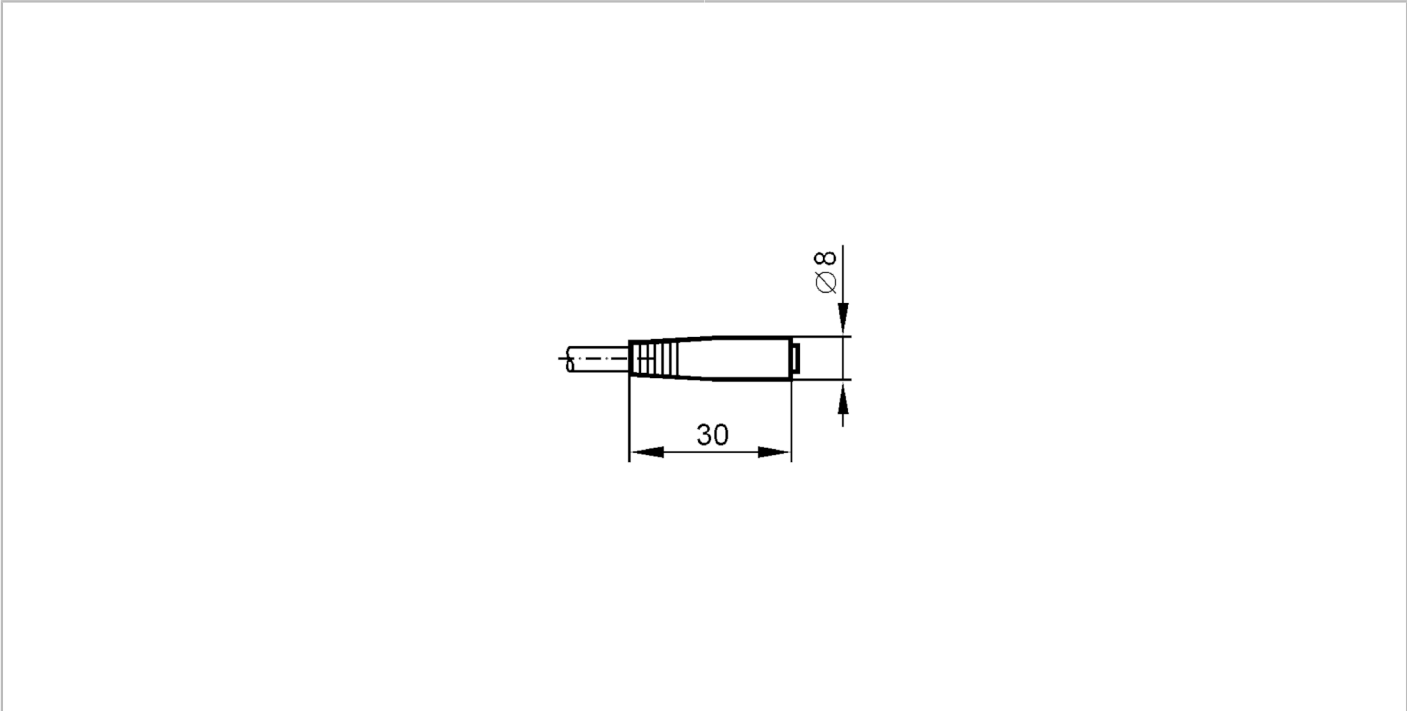

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 60
保護クラス		III


使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67

機械的仕様		
外形寸法	[mm]	8 x 8 x 30
材質		PUR
外装材質		PUR

備考		
梱包数		1 個

電気接続		
ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 黒, Ø 4.2 mm, 3 x 0.25 mm ² (128 x Ø 0.05 mm)		

電気接続 - ソケット		
コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR		

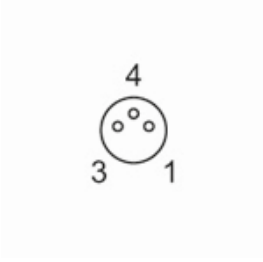

E10207



コネクタ(ソケット)
ADOGG030--S0002E03

接続



BN =	芯線色：
BK =	茶
BU =	黒
	青