

E10210



コネクタ(ソケット)

ADOAA030MSS0005H03



アプリケーション		
特長	ハロゲンフリー, 耐摺動屈曲性	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	204.8
外形寸法	[mm]	26 x 14.5 x 38.5
材質		TPU 黒
外装材質		TPU
ロッキング材質		真鍮, ニッケルメッキ
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
	曲げサイクル	> 2 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m
備考		
梱包数		1 個

E10210



コネクタ(ソケット)

ADOAA030MSS0005H03

電気接続


ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 5.2 mm, 3 x 0.5 mm² (64 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x 1/2", L型, コーディング: C, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



接続

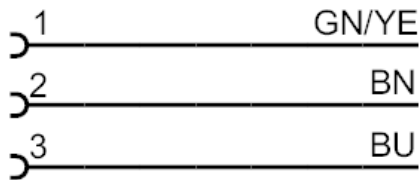

BN = 芯線色 :
BU = 茶
GN/YE = 青
 緑 / 黄