


E10212



コネクタ(ソケット)
ADOGA030MSS0005B03


廃止品 - 参考資料

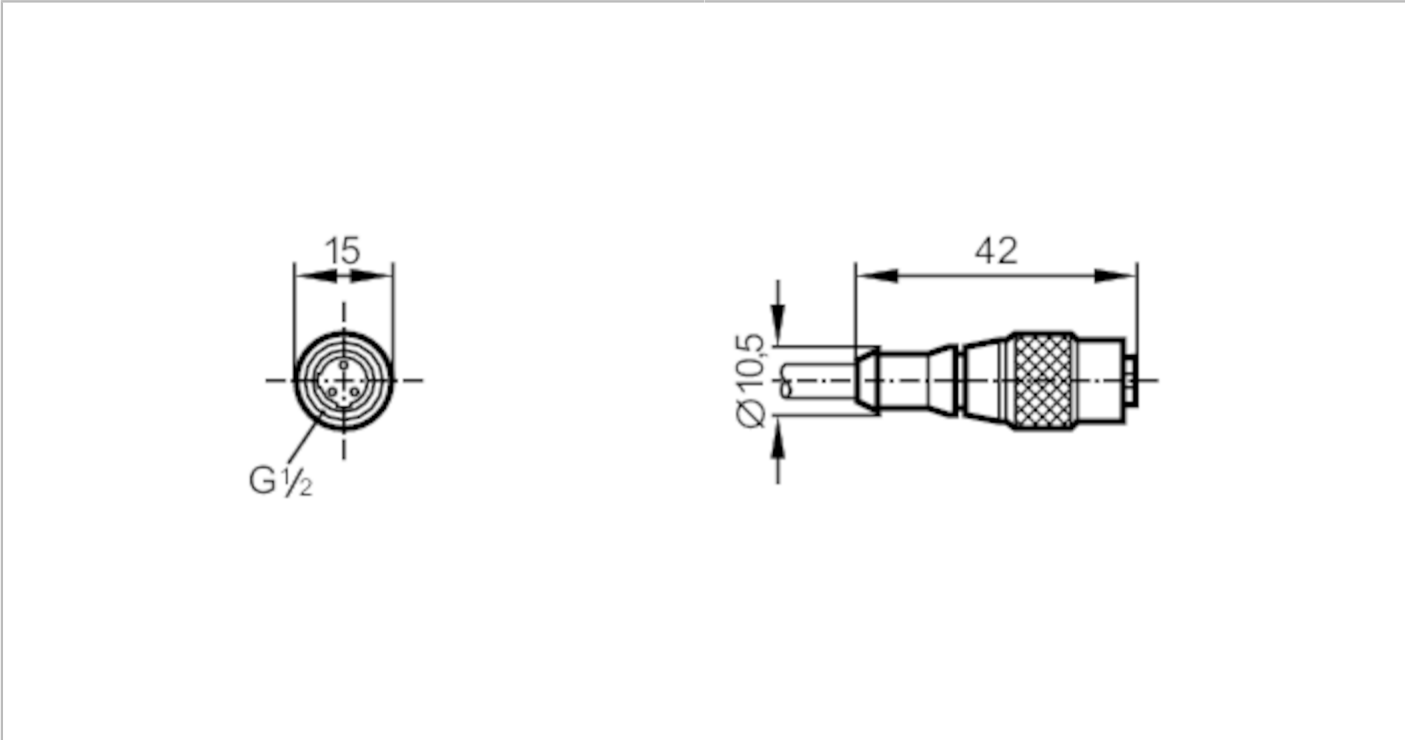

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[M]	AC < 250 / DC < 300
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 42
材質		TPU
外装材質		TPU
ロッキング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 5 m, PUR, オレンジ色, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)		

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x 1/2", ストレート, コーディング: C, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

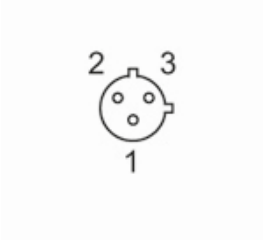


E10212



コネクタ(ソケット)

ADOGA030MSS0005B03

接続

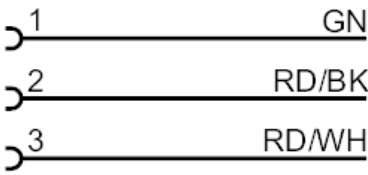

GN = 芯線色 : 緑
RD/BK = 赤/黒
RD/WH = 赤/白