


E10217

 


コネクタ(ソケット)

ADOAG030--S0002E03

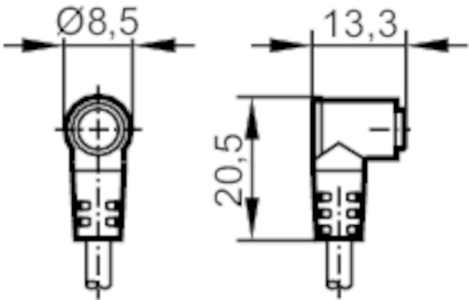

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 60
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~85
保護構造		IP 65
機械的仕様		
重量	[g]	33
外形寸法	[mm]	13.3 x 8.5 x 20.5
材質		PUR
外装材質		PUR
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 黒, Ø 3 mm, 3 x 0.14 mm ² (18 x Ø 0.1 mm)		
電気接続 - ソケット		
コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR		



E10217



コネクタ(ソケット)
ADOAG030--S0002E03

接続



BN =	芯線色：
BK =	茶
BU =	黒
	青