


E10219



コネクタ(ソケット)

ADOAG032--S0005A03

廃止品 - 参考資料

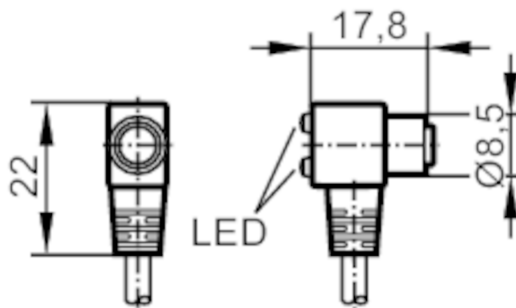

アプリケーション		
特長		ハロゲンフリー
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
出力		
電気仕様		PNP
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～85
保護構造		IP 65
機械的仕様		
重量	[g]	146.6
材質		TPU 透明
外装材質		TPU, 透明
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個

E10219



コネクタ(ソケット)


ADOAG032--S0005A03

電気接続

ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.5 mm, 3 x 0.25 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

 コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 透明, 締結部: スナップイン



接続



BK = 芯線色 : 黒
BN = 茶
BU = 青