


E10252



コネクタ(ソケット)

ADOGH040ZDS0005A03

廃止品 - 参考資料

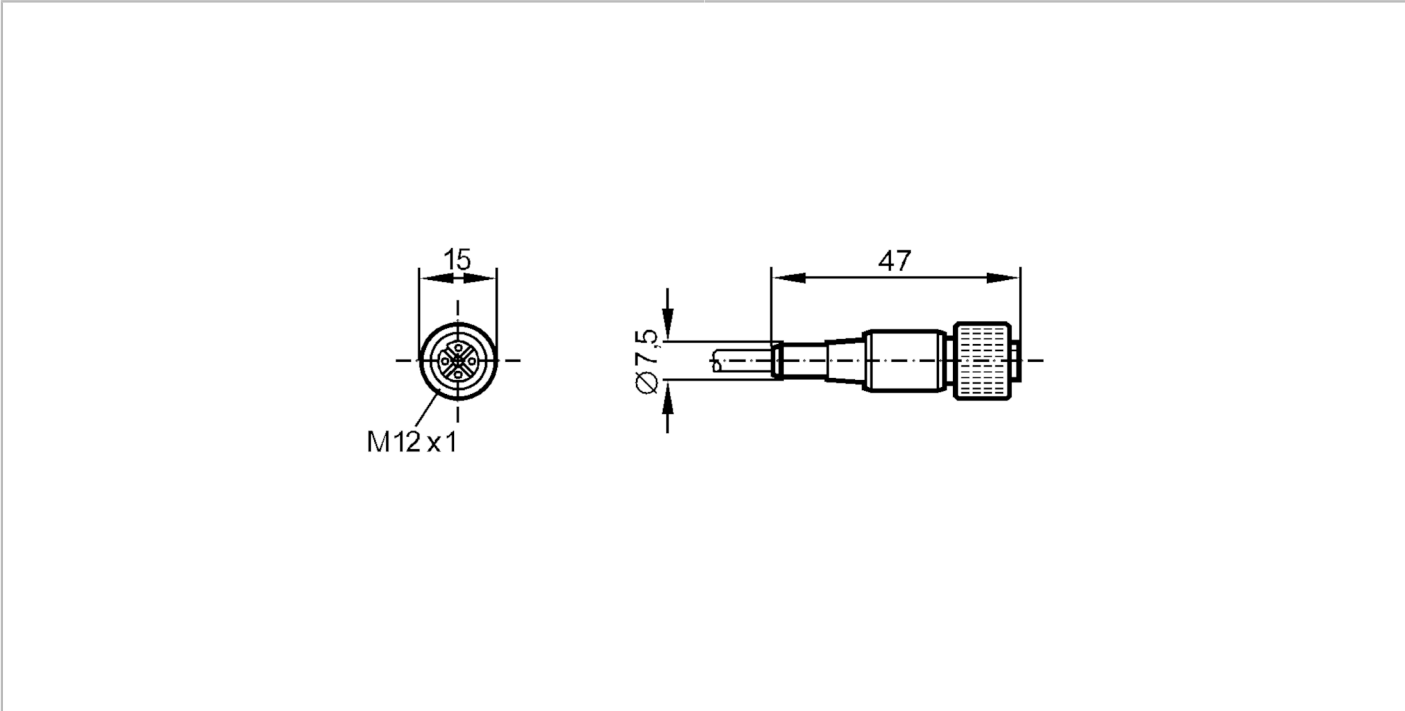

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 250
----------	-----	-------------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~90
--------	------	--------

保護構造		IP 68
------	--	-------

機械的仕様

外形寸法	[mm]	15 x 15 x 47
------	------	--------------

材質		PUR
----	--	-----

外装材質		PUR
------	--	-----

ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
----------	--	-------------------

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----

電氣接続

ケーブル	5 m, PUR / PVC, 黒, Ø 4.5 mm, 3 x 0.34 mm²
------	---

電氣接続 - ソケット

コネクタ式	1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
-------	--




E10252



コネクタ(ソケット)
ADOGH040ZDS0005A03

接続

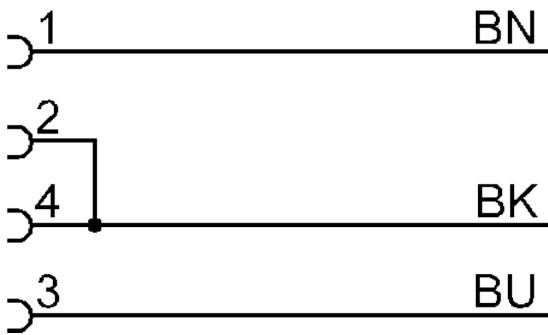

BN =
BK =
BU =

芯線色：
茶
黒
青