


E10260



プラグ 芯線接続可能
SSTGH040PLSFKPG

廃止品 - 参考資料

代替品: E11504
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

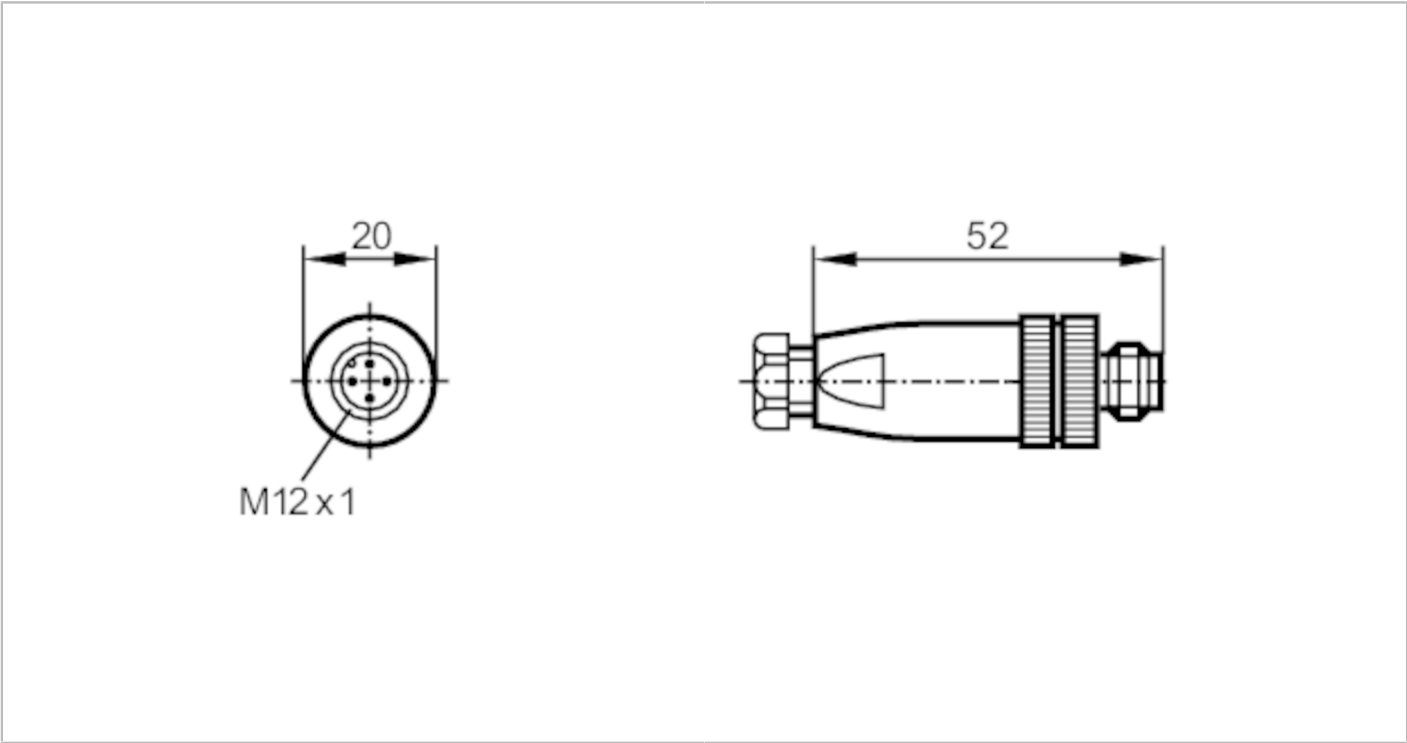

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～55
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～85
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	20 x 20 x 52
材質		PBT
外装材質		PBT
ロックリング材質		PBT
備考		
梱包数		1 個

E10260



プラグ 芯線接続可能

 
SSTGH040PLSFKPG

電気接続

端子: $\sim 0.75\text{ mm}^2$, ケーブル外被: $\varnothing 4\sim 6\text{ mm}$

電気接続 - プラグ

コネクタ式: $1 \times \text{M12}$, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PBT, 締結部: PBT



接続

