


E10262



コネクタ(ソケット)

ADOAA030MSS0010B03

廃止品 - 参考資料

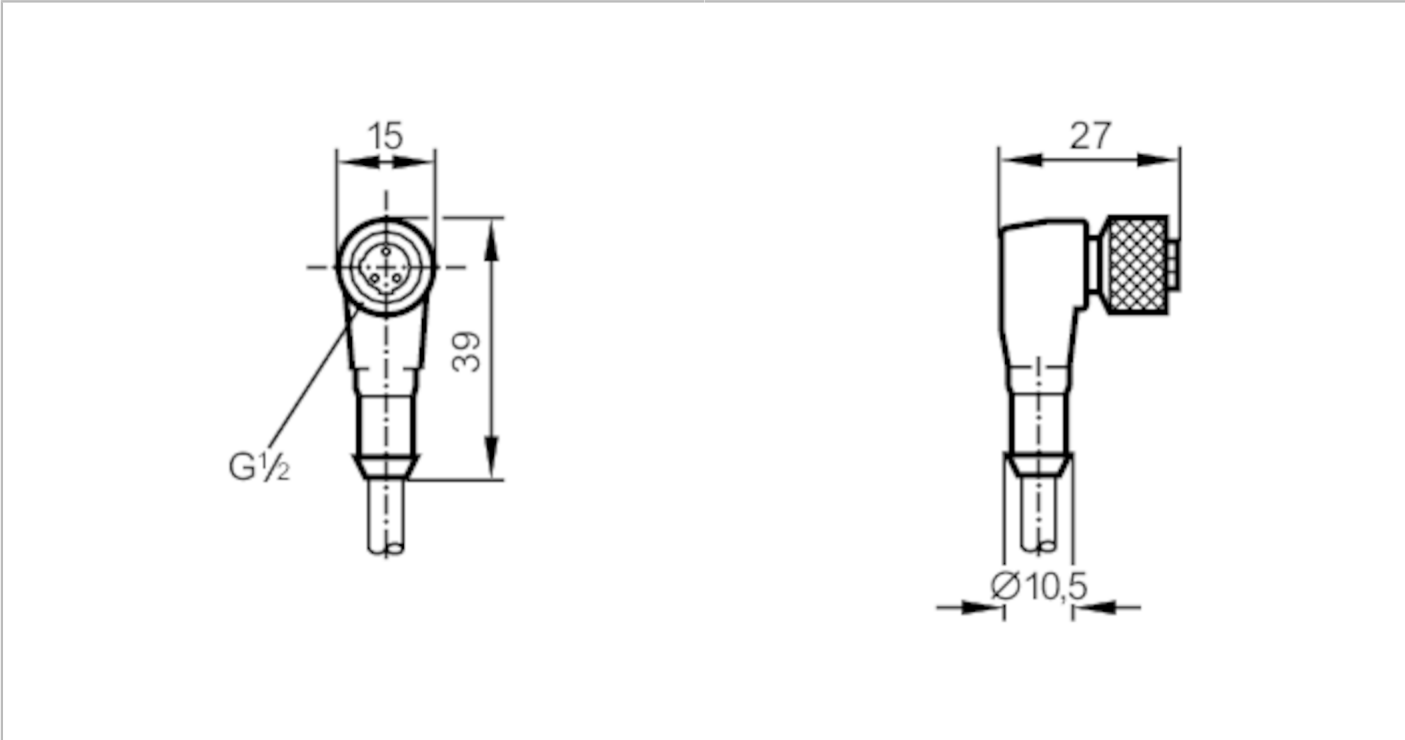

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[M]	AC < 250 / DC < 300
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個
電氣接続		
ケーブル: 10 m, PUR, オレンジ色, Ø 5.2 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)		
電氣接続 - ソケット		

コネクタ式: 1 x 1/2", L型, コーディング: C, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ




E10262



コネクタ(ソケット)

ADOAA030MSS0010B03

接続

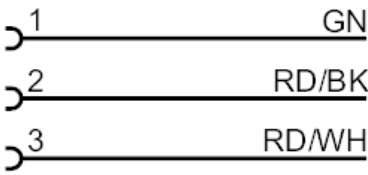

GN =	芯線色：
RD/BK =	緑
RD/WH =	赤/黒
	赤/白