


E10277



プラグ 芯線接続可能
SSTGH040MSSFKPG

廃止品 - 参考資料

代替品: E11504
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

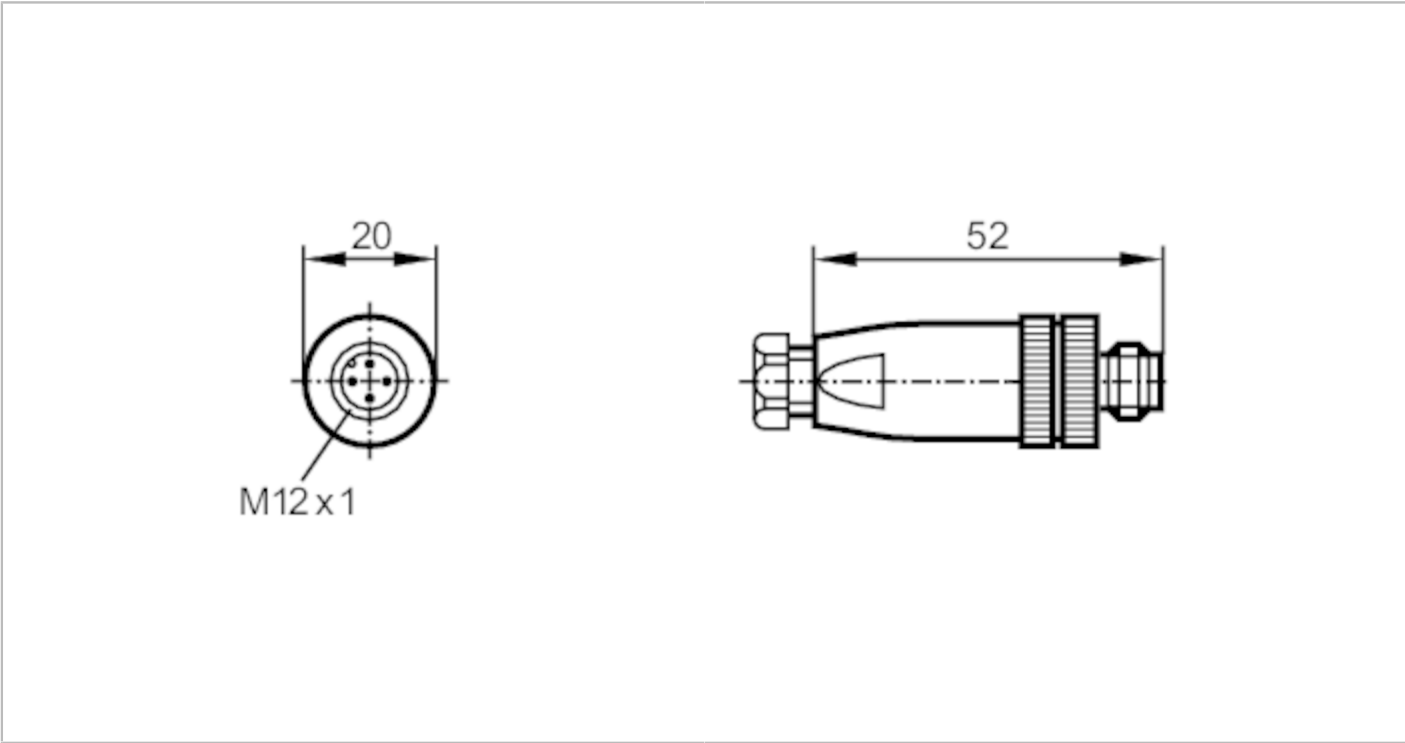

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 125 / DC < 150
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～85
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	20 x 20 x 52
材質		PA
外装材質		PA
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E10277



プラグ 芯線接続可能
SSTGH040MSSFKPG

電気接続

端子: ~0.75 mm², ケーブル外被: Ø 4~6 mm

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



接続

