

E10278

スプリッタボックス


ZDO4H055MSS0005H07



廃止品 - 参考資料

代替品: EBC015

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

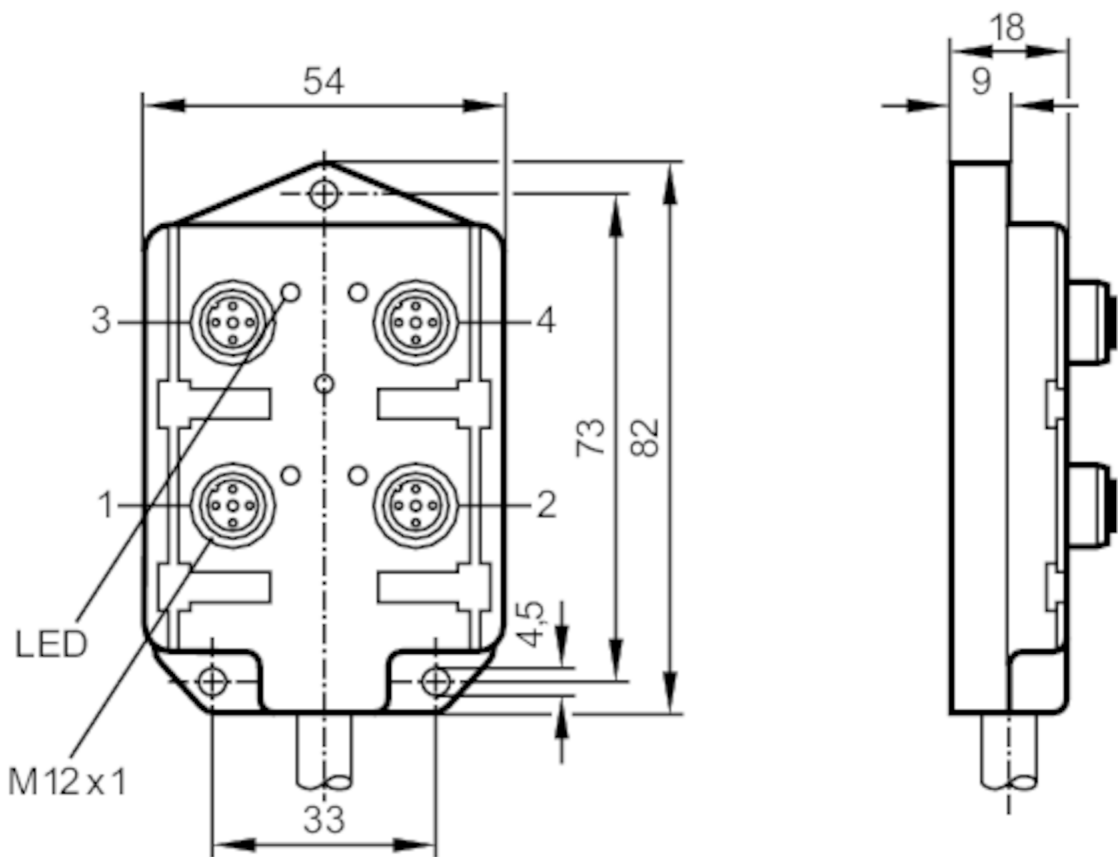

アプリケーション

特長

シリコンフリー、ハロゲンフリー、金メッキ接点

シリコンフリー

有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

DC 10～30

保護クラス

II

最大開閉電流容量 (各ポート毎)

[A]

4

最大負荷電流 (合計)

[A]

12

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-15～80

保護構造

IP 67

機械的仕様

外形寸法

[mm]

18 x 54 x 82

材質

TPU

外装材質

TPU

E10278



スプリッタボックス

ZDO4H055MSS0005H07

スプリッタボックスポート点数	4
接続	M12

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	4 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 8.4 mm, 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 0.75 mm² (95 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - スロット

コネクタ式: 4 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm




E10278

スプリッタボックス

ZDO4H055MSS0005H07



接続

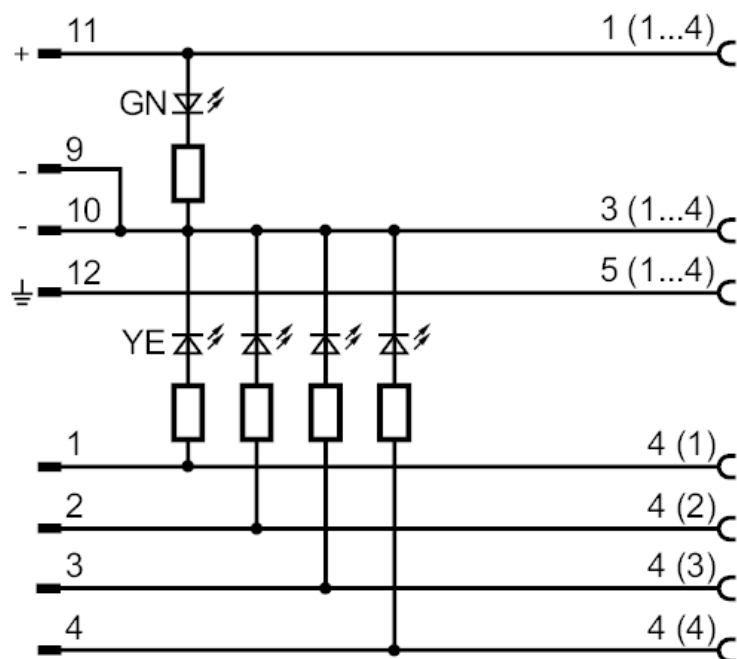

BN =
BU =
GN =
GN/YE =
GY =
WH =
YE =

芯線色 :
茶
青
緑
緑 / 黄
灰
白
黄色