


# E10279



スプリッタボックス  
ZDO4H055MSS0010H07

廃止品 - 参考資料

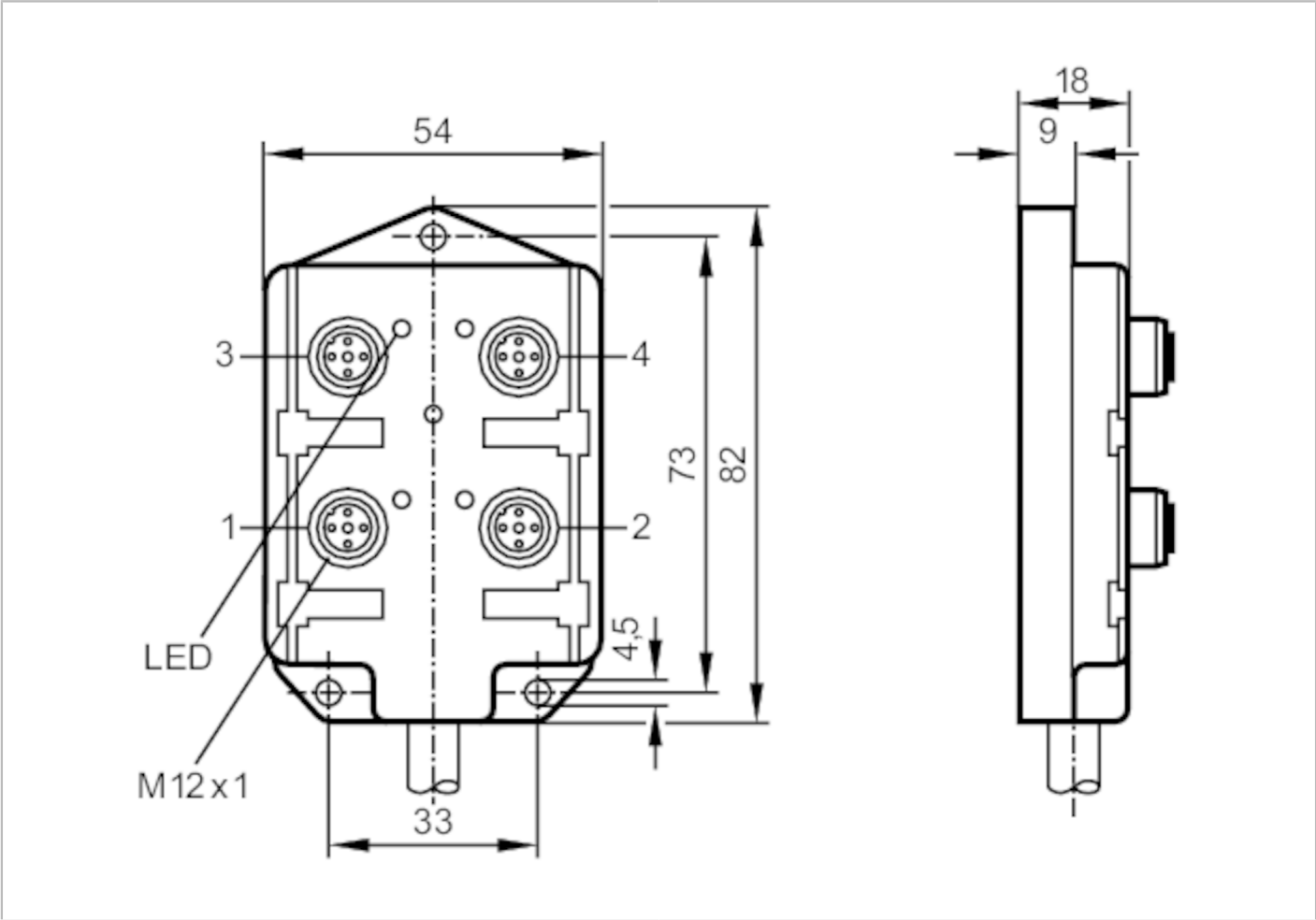

| アプリケーション         |                          |              |
|------------------|--------------------------|--------------|
| 特長               | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点 |              |
| シリコンフリー          | 有                        |              |
| 電氣的仕様            |                          |              |
| 使用電源電圧範囲         | [V]                      | DC 10～30     |
| 保護クラス            |                          | Ⅱ            |
| 最大開閉電流容量 (各ポート毎) | [A]                      | 4            |
| 最大負荷電流 (合計)      | [A]                      | 12           |
| 使用環境条件           |                          |              |
| 使用周囲温度           | [°C]                     | -15～80       |
| 保護構造             |                          | IP 67        |
| 機械的仕様            |                          |              |
| 外形寸法             | [mm]                     | 18 x 54 x 82 |
| 材質               |                          | TPU          |
| 外装材質             |                          | TPU          |
| スプリッタボックスポート点数   |                          | 4            |
| 接続               |                          | M12          |

# E10279



## スプリッタボックス

ZDO4H055MSS0010H07

### ディスプレイ / パーツ

|    |          |             |
|----|----------|-------------|
| 表示 | スイッチング状態 | 4 x LED, 黄色 |
|    | 動作       | 1 x LED, 緑  |

### 備考


|     |     |
|-----|-----|
| 梱包数 | 1 個 |
|-----|-----|

### 電気接続


ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 8.4 mm, 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> + 3 x 0.75 mm<sup>2</sup>

### 電気接続 - スロット

コネクタ式: 4 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

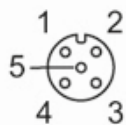

### 接続

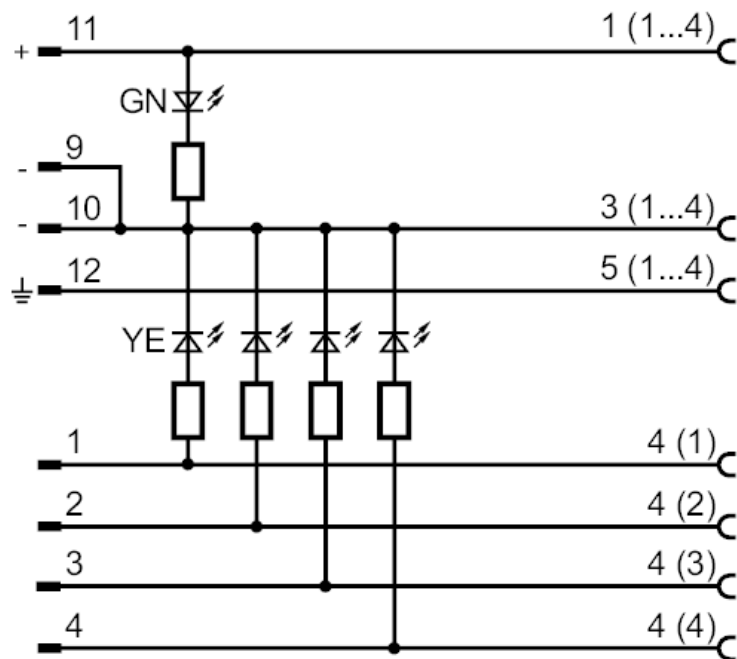

BN =  
BU =  
GN =  
GN/YE =  
GY =  
WH =  
YE =

芯線色:  
茶  
青  
緑  
緑 / 黄  
灰  
白  
黄色