

E10280




スプリッタボックス

ZDO6H057MSS0005H09

廃止品 - 参考資料

代替品: EBC019

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

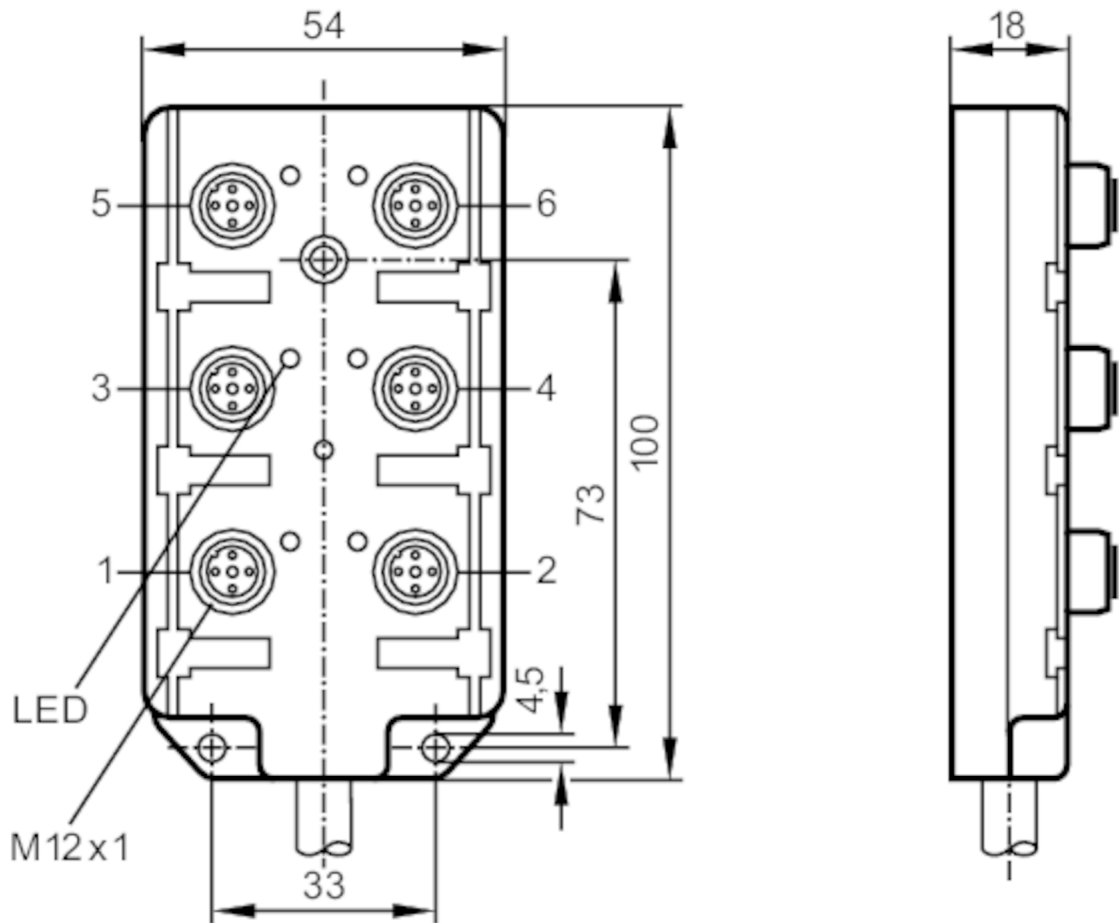

アプリケーション

特長

シリコンフリー、ハロゲンフリー、金メッキ接点

シリコンフリー

有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

DC 10~30

保護クラス

II

最大開閉電流容量 (各ポート毎)

[A]

4

最大負荷電流 (合計)

[A]

12

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-15~80

保護構造

IP 67

機械的仕様

外形寸法

[mm]

18 x 54 x 100

材質

TPU

外装材質

TPU

E10280



スプリッタボックス

ZDO6H057MSS0005H09

スプリッタボックスポート点数	6
接続	M12

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	6 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 9 mm, 6 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 0.75 mm² (95 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - スロット

コネクタ式: 6 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm




E10280



スプリッタボックス
ZDO6H057MSS0005H09

接続

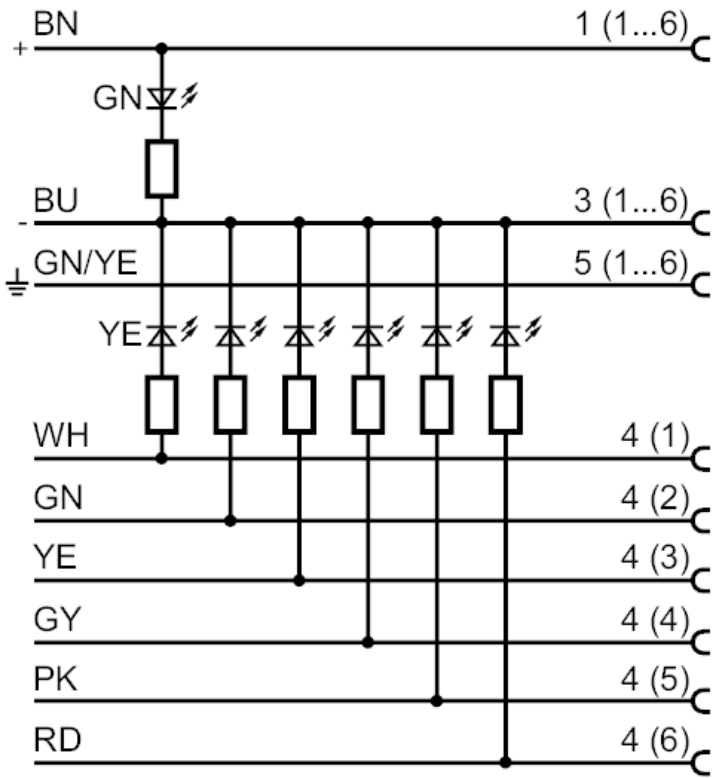

芯線色：
BN = 茶
BU = 青
GN = 緑
GN/YE = 緑 / 黄
GY = 灰
PK = 桃
RD = 赤
WH = 白
YE = 黄色