


E10283



スプリッタボックス
ZDO8H059MSS0010H11

廃止品 - 参考資料

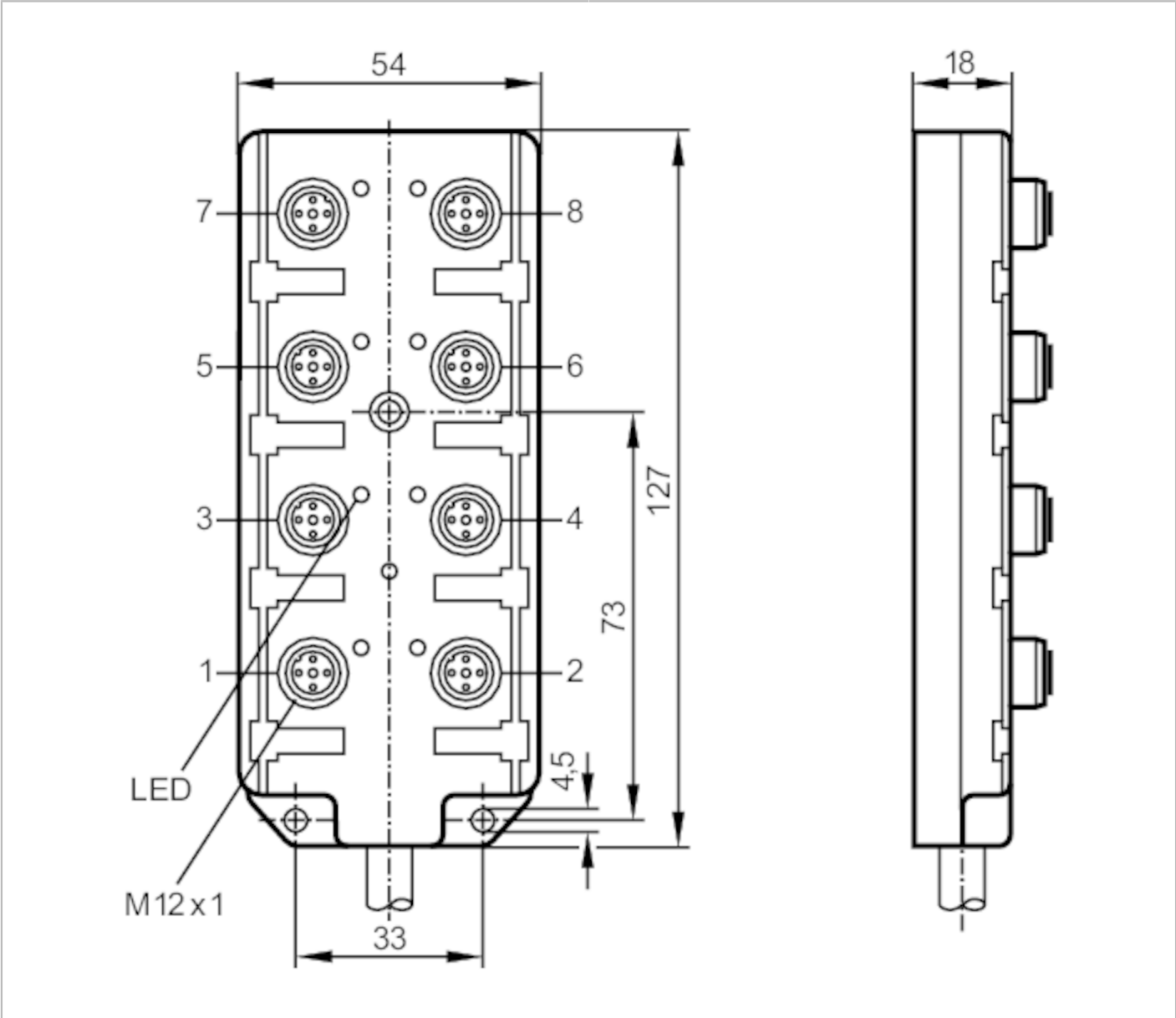

アプリケーション		
特長		シリコンフリー、ハロゲンフリー、金メッキ接点
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
保護クラス		II
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	4
最大負荷電流 (合計)	[A]	12
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-15～80
保護構造		IP 67

E10283



 
スプリッタボックス
ZDO8H059MSS0010H11

機械的仕様		
外形寸法	[mm]	18 x 54 x 127
材質		TPU
外装材質		TPU
スプリッタボックスポート点数		8
接続		M12

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	8 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考	
梱包数	1 個

電気接続	
ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 9 mm, 8 x 0.34 mm ² + 3 x 0.75 mm ²	

電気接続 - スロット	
コネクタ式: 8 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm	
	


E10283

スプリッタボックス

ZDO8H059MSS0010H11



接続

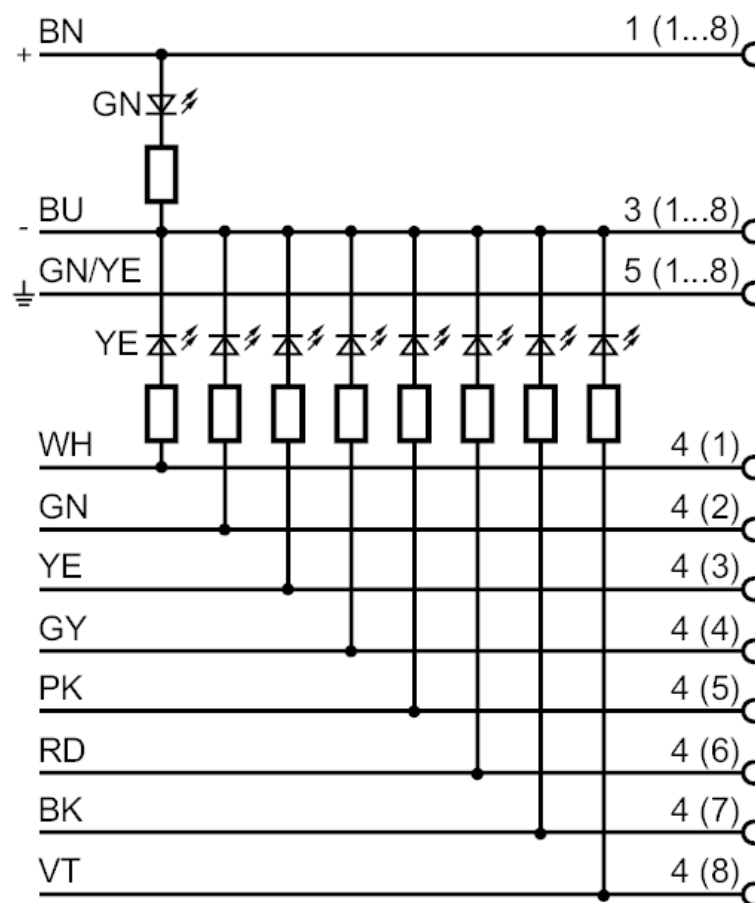

BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GN/YE =	緑 / 黄
GY =	灰
PK =	桃
RD =	赤
VT =	紫
WH =	白
YE =	黄色