


E10293



コネクタ(ソケット)
ADOGH040MSS0002F03

廃止品 - 参考資料

代替品: E10915
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

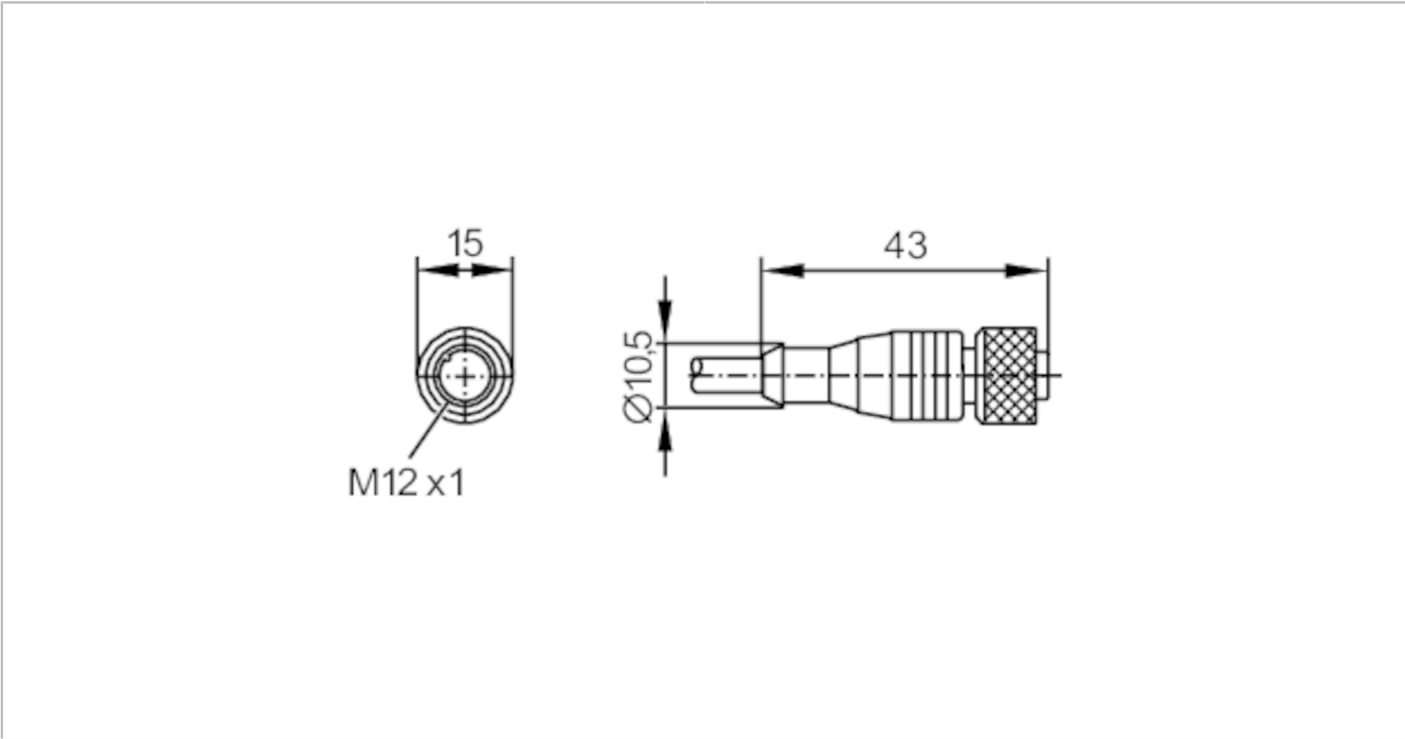

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 43
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, セーフコート
備考		
梱包数		1 個

E10293



コネクタ(ソケット)

ADOGH040MSS0002F03

電気接続


ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5 mm, 放射線加工, 3 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, セーフコート, 締付トルク: 0.5 Nm



接続

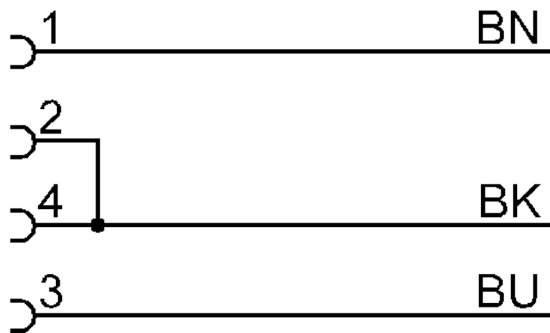

BN =
BK =
BU =

芯線色 :
茶
黒
青