


E10296



コネクタ(ソケット)

ADOAH040MSS0005F03

廃止品 - 参考資料

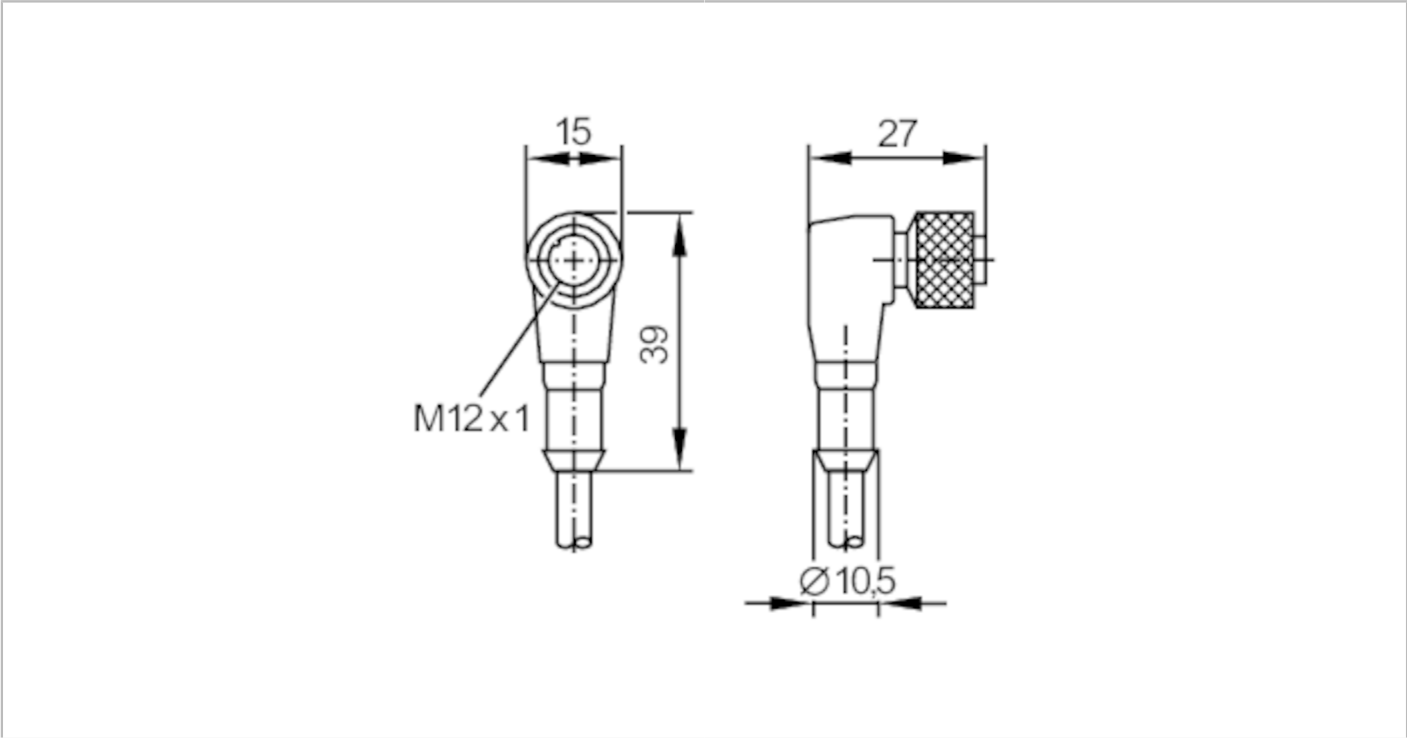

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	27 x 15 x 39
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, セーフコート
備考		
梱包数		1 個
電氣接続		
ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5 mm, 放射線加工, 3 x 0.34 mm ²		
電氣接続 - ソケット		

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, セーフコート, 締付トルク: 0.5 Nm




E10296



コネクタ(ソケット)
ADOAH040MSS0005F03

接続

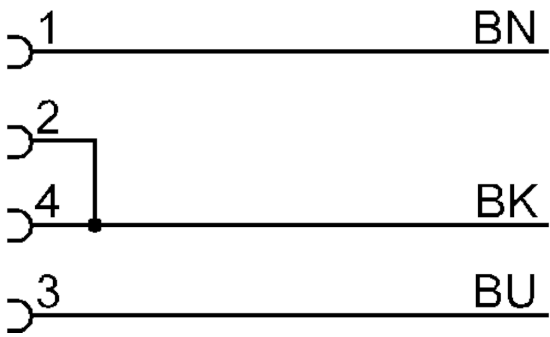

BN =
BK =
BU =

芯線色：
茶
黒
青