


E10302



コネクタ(ソケット)
ADOGH040MSS0002A04

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC001
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

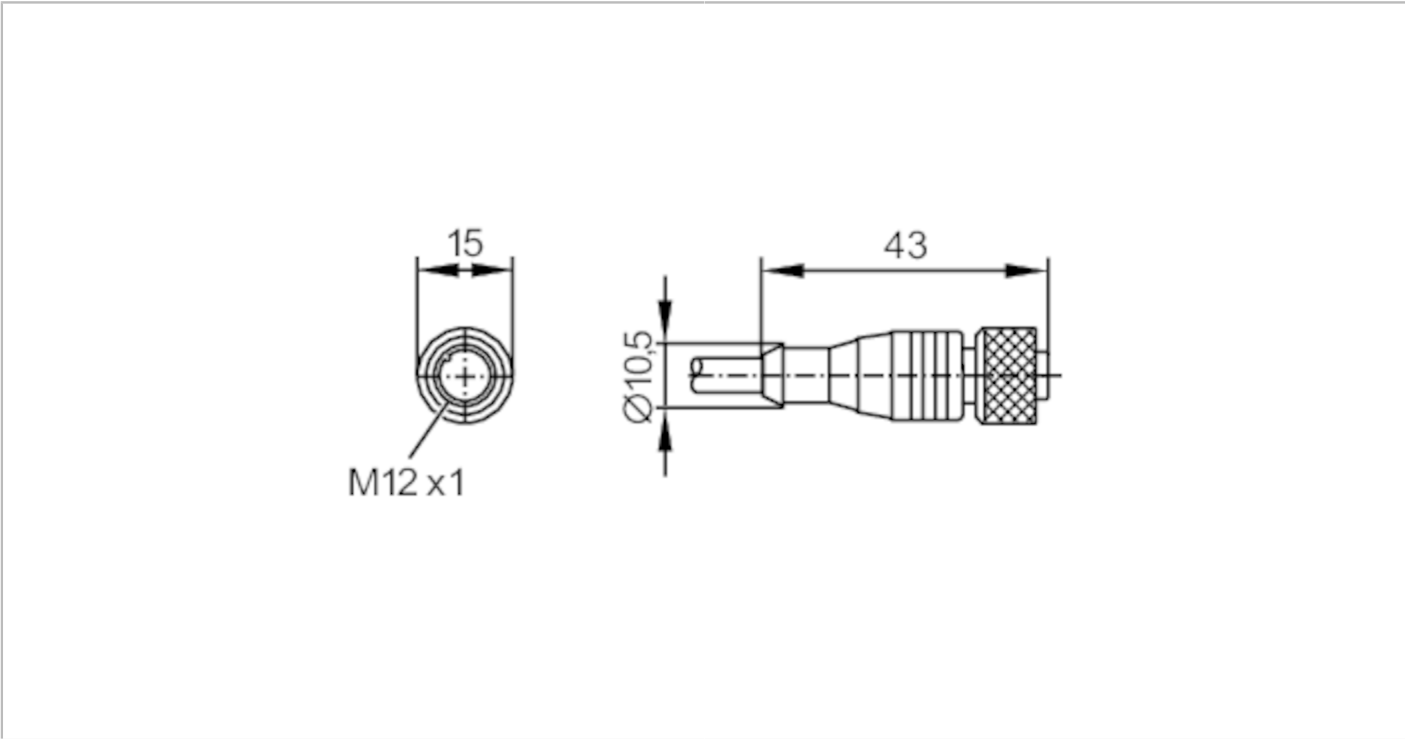

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 43
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E10302



コネクタ(ソケット)

ADOGH040MSS0002A04

電気接続


ケーブル: 2 m, PUR / PVC, オレンジ色, Ø 5 mm, 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



接続

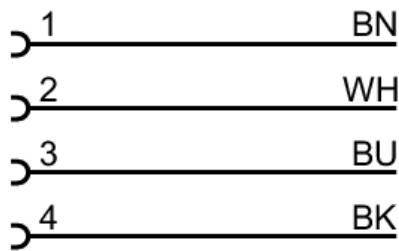

BN = 芯線色 :
BK = 茶
BU = 黒
WH = 青
 白