

E10304




コネクタ(ソケット)

ADOAH040MSS0002A04

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC004
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

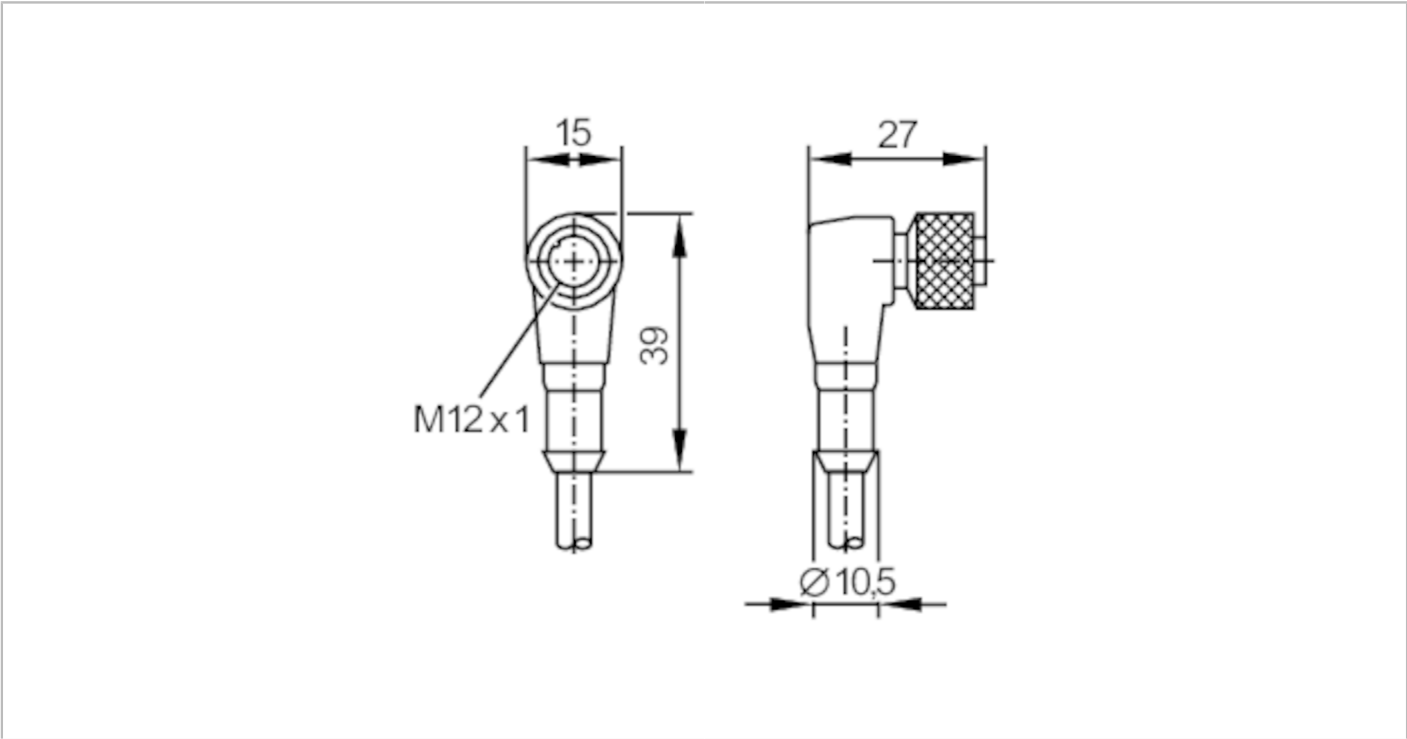

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	27 x 15 x 39
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E10304



コネクタ(ソケット)

ADOAH040MSS0002A04

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR / PVC, オレンジ色, Ø 5 mm, 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm



接続



BN = 茶
BK = 黒
BU = 青
WH = 白