

E10346




プラグ 芯線接続可能

SSTA040MSSFKPG

廃止品 - 参考資料

代替品: E11505

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

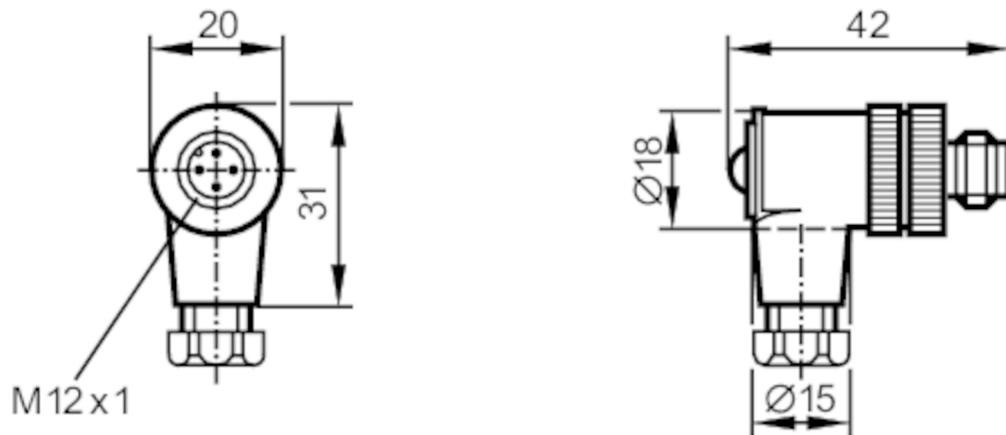

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V] AC < 125 / DC < 150

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -40~85

保護構造 IP 67

機械的仕様

材質 PBT

外装材質 PBT

ロックリング材質 真鍮, ニッケルメッキ

備考

梱包数 1 個

E10346



プラグ 芯線接続可能

 
SSTA040MSSFKPG

電気接続

端子: $\sim 0.5 \text{ mm}^2$, ケーブル外被: $\varnothing 4\sim 6 \text{ mm}$

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PBT, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



接続

