


E10358



コネクタ(ソケット)  
ADOGH040MSN0005A04

廃止品 - 参考資料

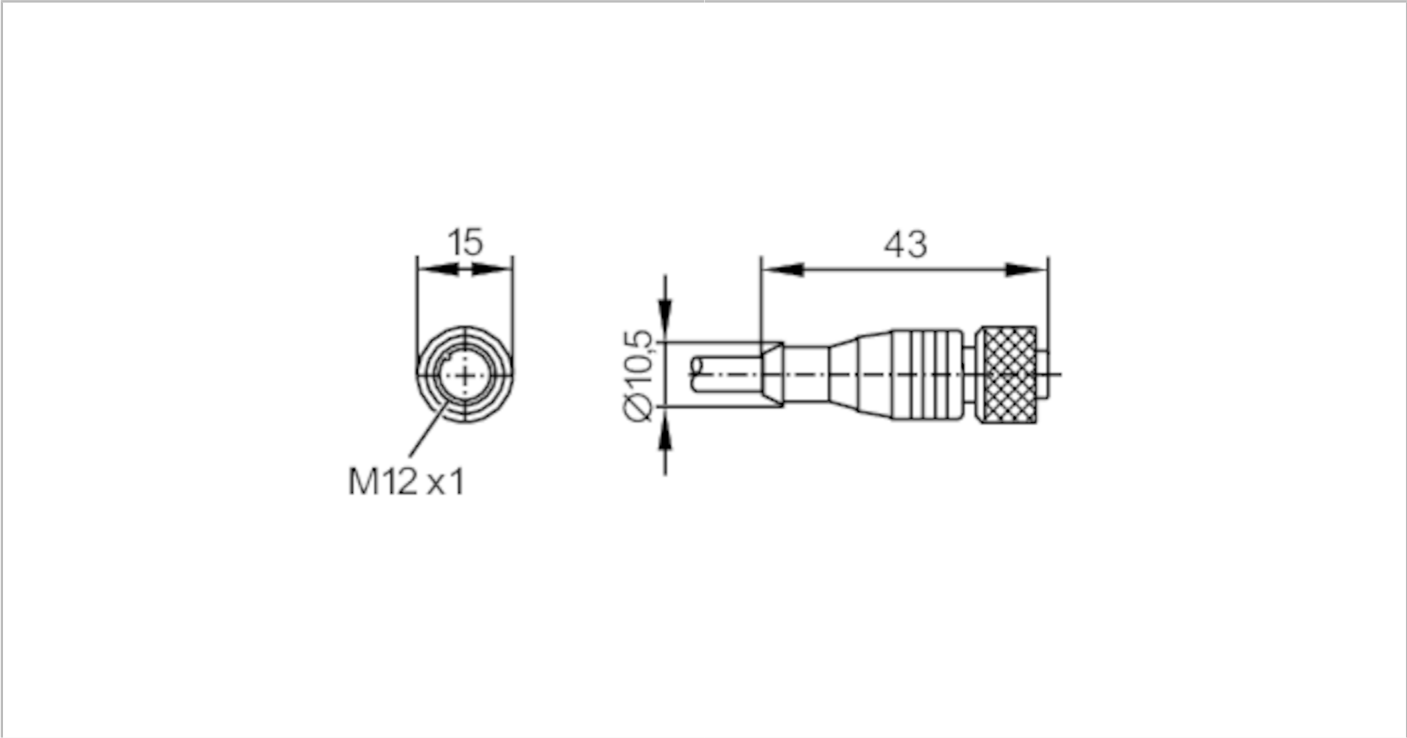

| アプリケーション  |      |                                                                                    |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| アプリケーション  |      | ATEX防爆指令(Ex) zone 1                                                                |
| 電氣的仕様     |      |                                                                                    |
| 使用電源電圧範囲  | [V]  | DC < 15                                                                            |
| 使用環境条件    |      |                                                                                    |
| 使用周囲温度    | [°C] | -25～90                                                                             |
| 保護構造      |      | IP 67                                                                              |
| 安全等級      |      |                                                                                    |
| 内部キャパシタンス | [nF] | 0.49                                                                               |
| 内部インダクタンス | [μH] | 10                                                                                 |
| 機械的仕様     |      |                                                                                    |
| 外形寸法      | [mm] | 15 x 15 x 43                                                                       |
| 材質        |      | TPU 青                                                                              |
| 外装材質      |      | TPU, 青                                                                             |
| ロックリング材質  |      | 真鍮, ニッケルメッキ                                                                        |
| 備考        |      |                                                                                    |
| 備考        |      | 防爆エリア(ATEX)の配線については特別な要求事項がありますのでご注意ください。<br>使用者は責任を持って必ず法令で定められた取付けの要求事項を守ってください。 |
| 梱包数       |      | 1 個                                                                                |

# E10358



コネクタ(ソケット)

ADOGH040MSN0005A04

## 電気接続


ケーブル: 5 m, PUR / PVC, 青, Ø 5 mm, 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

## 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 青, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm



## 接続

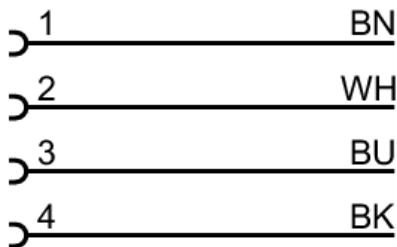

BK =                    芯線色 :  
BN =                    黒  
BU =                    茶  
WH =                    青  
                            白