


E10359




コネクタ(ソケット)
ADOGB030PLS0010E03

廃止品 - 参考資料

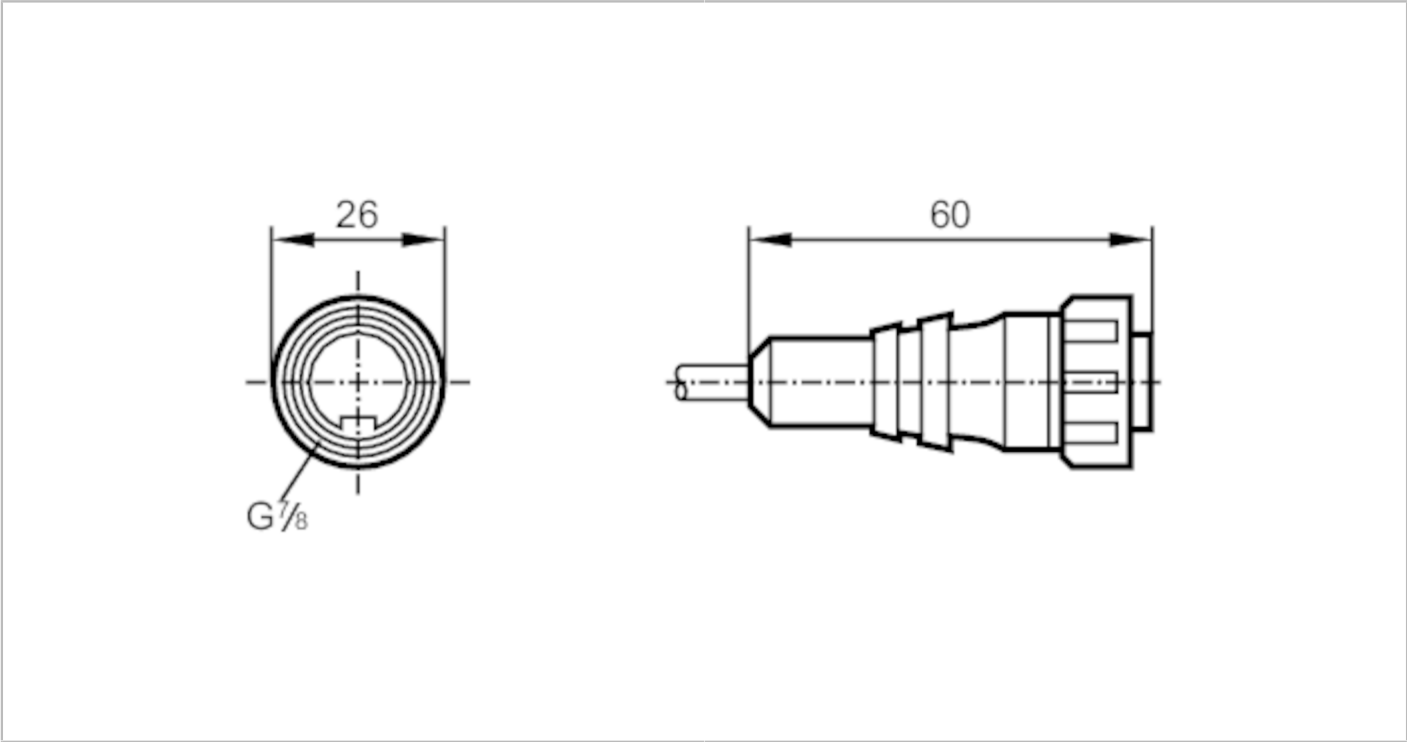

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～90
保護構造		IP 68
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	26 x 26 x 60
材質		TPU
外装材質		TPU
ロッキング材質		PA 6 GV
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 10 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 7.2 mm, 3 x 0.75 mm² (22 x Ø 0.2 mm)		
電気接続 - ソケット		

コネクタ式: 1 x 7/8", ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: PA 6 GV

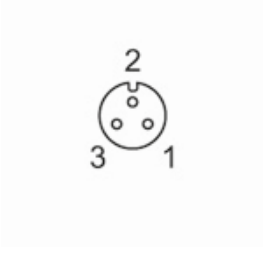


E10359



コネクタ(ソケット)
ADOGB030PLS0010E03

接続

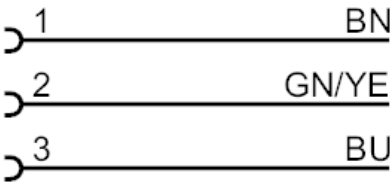

BN = 芯線色 : 茶
BU = 青
GN/YE = 緑 / 黄